

SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新しいM8フード分配器は非常にコンパクトで、快適性を特長とするプッシュイン接続を提供します。これにより、現場で迅速かつ安全で効率的な配線が可能になります。

モジュラーシステムは、当社のフードディストリビュータにご利用いただけます。個別マーカーは、ディストリビュータとI/Oソケットの個別ラベルリングの可能性を提供します。

- 3極および4極M8 I/Oソケット
- 4、6、8、または10 I/Oソケット
- 保護クラスIP 67
- UL 認可

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, 5 m, 極数: 3, コンタクトソケット数: 10 |
| 注文番号 | 2819120000 |
| 種別 | SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U04 |
| GTIN (EAN) | 4064675330349 |
| 数量 | 1 items |

SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 439.12 g

温度

動作温度 -25 - 80°C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データクランプ範囲、最小 0.08 mm² クランプ範囲、最大 1.5 mm²**一般的な技術データ**

| | | | |
|-----------|------|-----------|-----|
| 保護度合い | IP67 | 極数 | 3 |
| コネクタソケット数 | 10 | 接続スレッド | M8 |
| 汚染度 | 3 | 火災挙動 | V-0 |
| LED | いいえ | LEDイニシエータ | いいえ |

技術データケーブル

| | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 極数 | 3 | シースカラー | 黒色 |
| シールド仕様 | はい | ハロゲン | いいえ |
| 曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 | 曲げ半径、最小、定置 | 10 x ケーブル直径 |
| 曲げサイクル | 2 Mio | シース材料 | PUR |
| カラーコーディング | 白色, 緑色, 黄色, 黒色, 茶色/緑色, グレー, グレー/ピンク, ピンク, 赤色, 赤色/青色, バイオレット, 白色/緑色, 白色/グレー, 白色/黄色, グレー/茶色, 青色, 茶色, 黄色/茶色 | ケーブル長 | 5 m |

ケーブルキャリアに最適 いいえ

材料データ

| | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| O リング材質 | FKM | ハウジング主要材質 | PBT |
| ディストリビュータ素材 | プラスチック | ハウジング色 | 黒色 (RAL 9005相当) |
| フードシール素材 | FKM | ねじソケット | ニッケルメッキ銅・亜鉛 |
| 接点材質 | CuZn | 接触表面 | 金メッキ |
| 接点支持素材 | PBT (UL 94 VO) | | |

SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**電気データ**

| | |
|----------------|------|
| 定格電圧、最小 | 15 V |
| スロット当たりの最大電流容量 | 2 A |
| 電気的絶縁可能 | いいえ |

| | |
|----------|------|
| 定格電圧、最大 | 30 V |
| 信号当たりの電流 | 2 A |

分類

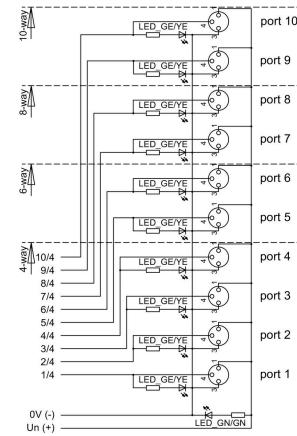
| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 10.0 | EC002585 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002585 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |

SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**図面**

SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**空白**

MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカーを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | MFF 10/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1856780000 | MultiFit, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | |
| 数量 | 600 ST | |