 


SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新しいM8フード分配器は非常にコンパクトで、快適性を特長とするプッシュイン接続を提供します。これにより、現場で迅速かつ安全で効率的な配線が可能になります。

モジュラーシステムは、当社のフードディストリビュータにご利用いただけます。個別マーカは、ディストリビュータとI/Oソケットの個別ラベルリングの可能性を提供します。

- 3極および4極M8 I/Oソケット
- 4、6、8、または10 I/Oソケット
- 保護クラスIP 67
- UL 認可

一般注文データ

バージョン	センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, 10 m, 極数: 3, コンタクトソケット数: 4
注文番号	2819130000
種別	SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01
GTIN (EAN)	4064675330356
数量	1 items

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 600 g

温度

動作温度 -25 - 80°C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

クランプ範囲、最小 0.08 mm² クランプ範囲、最大 1.5 mm²

一般的な技術データ

保護度合い	IP67	極数	3
コンタクトソケット数	4	接続スレッド	M8
汚染度	3	火災挙動	V-0
LED	いいえ	LEDイニシエータ	いいえ

技術データケーブル

極数	3	シースカラー	黒色
シールド仕様	はい	ハロゲン	いいえ
曲げ半径、最小、定置	10 x ケーブル直径	曲げサイクル	2 Mio
シース材料	PUR	カラーコーディング	白色, 緑色, 黄色, 黒色, 茶色/緑色, グレー, グレー/ピンク, ピンク, 赤色, 赤色/青色, バイオレット, 白色/緑色, 白色/グレー, 白色/黄色, グレー/茶色, 青色, 茶色, 黄色/茶色
ケーブル長	10 m	ケーブルキャリアに最適	いいえ

材料データ

Oリング材質	FKM	ハウジング主要材質	PBT
ディストリビュータ素材	プラスチック	ハウジング色	黒色 (RAL 9005相当)
フードシール素材	FKM	ねじソケット	ニッケルメッキ銅・亜鉛
接点材質	CuZn	接触表面	金メッキ
接点支持素材	PBT (UL 94 V0)		

電気データ

定格電圧、最小	15 V	定格電圧、最大	30 V
スロット当たりの最大電流容量	2 A	信号当たりの電流	2 A

作成日 03.07.2026 06:25:33 MEZ

カタログステータス / 図面

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電氣的絶縁可能

いいえ

分類


ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

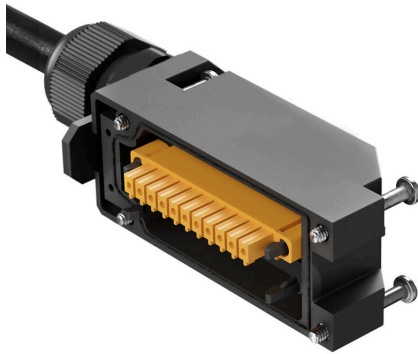

図面

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカースystemです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカースystemは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカースystemを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカースystemで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカースystem
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカースystem
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカースystemを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	MFF 10/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1856780000	MultiFit, 端子マーカースystem, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色
GTIN (EAN)	4032248400881	
数量	600 ST	