



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







新しいM8フード分配器は非常にコンパクトで、快適性を特長とするプッシュイン接続を提供します。これにより、現場で迅速かつ安全で効率的な配線が可能になります。

モジュラーシステムは、当社のフードディストリビュータにご利用いただけます。個別マーカーは、ディストリビュータとI/Oソケットの個別ラベルリングの可能性を提供します。

- 3極および4極M8 I/Oソケット
- 4、6、8、または10 I/Oソケット
- 保護クラスIP 67
- UL 認可

### 一般注文データ

バージョン	センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, 5 m, 極数: 4, コンタクトソケット数: 8
注文番号	<u>2819190000</u>
種別	SAI-08Z-MXPP-4A-M08L-PNP-05U06
GTIN (EAN)	4064675330417
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認
----

MAMID承認件数

**(**長器

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 554.4 g

温度

動作温度 -25 - 80℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

クランプ範囲、最小 0.08 mm² クランプ範囲、最大 1.5 mm²

-般的な技術データ

IP67 4 保護度合い 極数 コンタクトソケット数 接続スレッド M8 8 汚染度 3 火災挙動 V-0 いいえ LEDイニシエータ いいえ LED

技術データケーブル

4 シースカラー 黒色 シールド仕様 はい ハロゲン いいえ 10 x ケーブル直径 曲げ半径、最小、移動 曲げ半径、最小、定置 10 x ケーブル直径 曲げサイクル 2 Mio シース材料 PUR カラーコーディング 白色,緑色,黄色,黑色,茶 ケーブル長 日巴, 緑巴, 黄巴, 素巴, 余 色/緑色, グレー, グレー/ ピンク, ピンク, 赤色, 赤色/ 青色, バイオレット, 白色/

青色, バイオレット, 白色/ 緑色, 白色/グレー, 白色/ 黄色, グレー/茶色, 青色, 茶 色, 黄色/茶色

ケーブルキャリアに最適 いいえ

#### 材料データ

Oリング材質	FKM	ハウジング主要材質	PBT
ディストリビュータ素材	プラスチック	 ハウジング色	黒色 (RAL 9005相当)
フードシール素材	FKM	ねじソケット	ニッケルメッキ銅・亜鉛
接点材質	CuZn	接触表面	金メッキ
接点支持素材	PBT (UL 94 V0)		

カタログステータス / 図面 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 電気データ

定格電圧、最小	15 V	定格電圧、最大	30 V
スロット当たりの最大電流容量	2 A	 信号当たりの電流	2 A
電気的絶縁可能	いいえ		

## 分類

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-08
ECLASS 11.0	27-44-01-08	ECLASS 12.0	27-44-01-08
ECLASS 13.0	27-44-01-08	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		

カタログステータス / 図面






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com





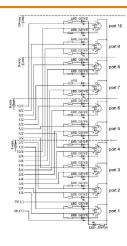

図面

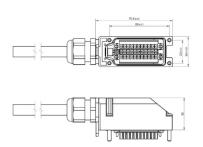



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# セサリ

#### 空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュ ラーのマーカーシステムです。 ワイドミュラー Dekafix と 同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに 使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカー を使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白 マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷 マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステ  $\Delta$

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### ·般注文データ

<b>運別</b>	MFF 10/6 MC NE WS	バージョ
主文番号	1856780000	MultiFit,

GTIN (EAN) 4032248400881 数量 600 ST

ョン

MultiFit, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色

5 カタログステータス / 図面