

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



長い耐用期間を誇るエネルギー効率に優れた非常用照明

- DIN EN 60598-2-22 に準拠して開発・使用)
 - 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
 - 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
 - 多電圧入力 (21.5 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
 - 高防火性分類 V0
 - 片側へのビーム方向
 - 20 W 電源
- バージョン
- 丸型コネクタ付属差し込み式

一般注文データ

注文番号	2820610000
種別	WIPL 20W DC RC M MA
GTIN (EAN)	4064675357094

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	ULウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E345151

寸法と重量

深さ	105 mm	奥行き (インチ)	4.1338 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.7323 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
長さ	250 mm	長さ (インチ)	9.8425 inch
正味重量	750 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	5 ~ 95%、結露なし		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

一般データ

シリコーン	いいえ	接続方式	固定の極数を持つプラグイン丸型コネクタ
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
取り付け方式	磁石	公称電圧	24 V
保護度合い	IP67	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度	2	絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/PE)
取り付け位置、取り付け通知	任意	保護等級	III
サーキットブレーカー	<10A	たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)
振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定	耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル
小電流	2000 lm	導体直径、最大	2.5 mm ²
導体断面積、最小	0.5 mm ²	高度	≤ 3000 m
事前組立済コネクタ断面積	2.5 mm ²	短絡保護	はい、内部
淡色 (CCT)	5700K	加速度の振幅	50 m/s ² (@ 9-200 Hz)
LED 動作耐用年数	> 50.000 h	LEDモジュールの形状	その他
効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required 準拠)		ピーク加速度、タイプL	70 m/s ²

IEC 60598-1に準拠した公称データ

公称出力	20 W	公称電流	420 mA
DC 入力電圧範囲	21.5...60 V DC		

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類


ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

図面

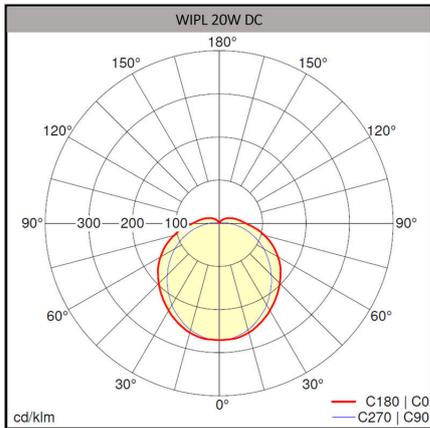

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RC-分電器



H分電器：
H分電器は汎用性とIP68保護等級を特徴とし、4つの極が搭載されています。

一般注文データ

種別	RC D 4/4P	バージョン
注文番号	2819550000	
GTIN (EAN)	4064675591290	
数量		

M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに適した保護キャップ



一般注文データ

種別	PC RC F	バージョン
注文番号	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
数量		
種別	PC RC M	バージョン
注文番号	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
数量		

プラグコネクタ - スクリューシステム



ねじ式：
ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	RC F P2	バージョン
注文番号	2788990000	
GTIN (EAN)	4064675591276	
数量		
種別	RC M P2	バージョン
注文番号	2788980000	
GTIN (EAN)	4064675591269	
数量		
種別	RC F P2 SP	バージョン
注文番号	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
数量		
種別	RC M P2 SP	バージョン
注文番号	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
数量		