

HDC 16D KLU 1M25G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



IP65

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	2828520000
種別	HDC 16D KLU 1M25G N
GTIN (EAN)	4064675369721
数量	1 items

HDC 16D KLU 1M25G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	74 mm	奥行き (インチ)	2.9134 inch
高さ	74.6 mm	高さ (インチ)	2.937 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
長さ	74 mm	長さ (インチ)	2.9134 inch
正味重量	121 g		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	カバー	カバーなし
締付けトルク	1.2 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	カップリングハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設計	高	設置サイズ	3
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	カップリング拡張パーツ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 25
色 (RAL)	RAL 7035	BG	3
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	74 mm	ハウジングBの高さ	74.6 mm

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

図面

製品イメージ




製品イメージ



製品イメージ



図面

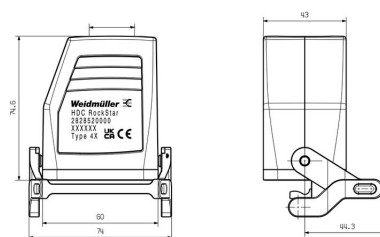

HDC 16D KLU 1M25G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M25 - MS 68	バージョン
注文番号	1772230000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248129881	レート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	25 ST	IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ
種別	VG M25 - K 68	バージョン
注文番号	1772310000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248129973	レート, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66,
数量	25 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6