

## SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



## 一般注文データ

注文番号	2830780000
種別	<a href="#">SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16</a>
GTIN (EAN)	4064675389149
数量	1 items

## SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

正味重量 21.12 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	T-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ	接点材質	CuZn
公称電圧	63 V	公称電流	12 A
保護度合い	IP65, IP67, IP68	プラグング回数	≥ 100
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

## 標準

標準、絶縁物 IEC 60664-1      コネクタ規格 IEC 61076-2-111

## 一般的な技術仕様

極数	4	コーディング	T-coded
接続スレッド	M12ソケット, M12プラグ	接触表面	金メッキ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ
接点材質	CuZn	公称電圧	63 V
公称電流	12 A	保護度合い	IP65, IP67, IP68
プラグング回数	≥ 100	汚染度	3
ケーブルグランド	M 12	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

## 分類

ETIM 8.0 EC002925      ETIM 9.0 EC002925  
ETIM 10.0 EC002925      ECLASS 14.0 27-44-01-06  
ECLASS 15.0 27-44-01-06

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ



寸法図

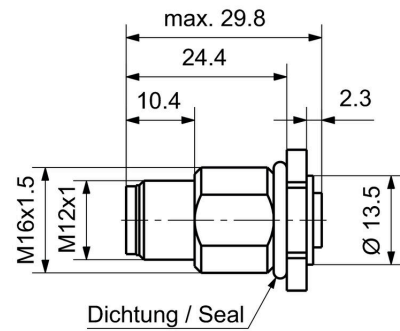


詳細図面

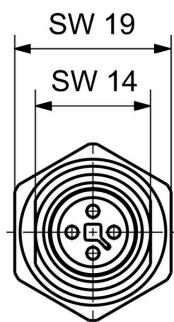


Plug

極スキーム

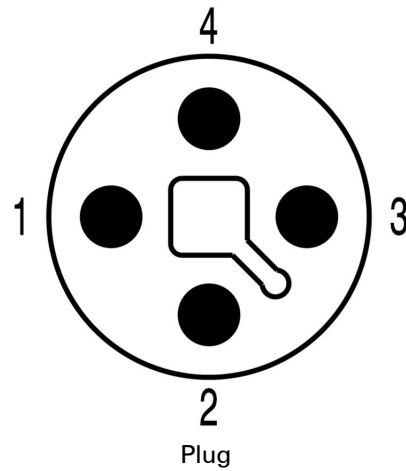


Plug

極スキーム

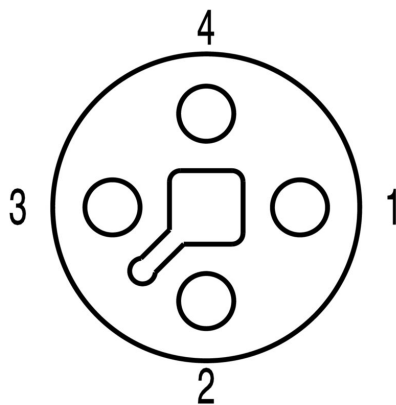

Socket

設置カットアウト

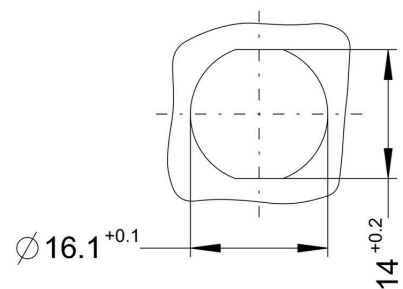

**SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

配線図

