

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

注文番号	2830780000
種別	SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389149
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数	 1 11/
	UK
	ne CA

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cURus)	E92202	

寸法と重量

正味重量 21.12 g

環境製品コンプライアンス

Done 斜欧伟海	淮坳 / 免 陉 た l (
RoHS 对心状况	年拠 (元序なり)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
HEAGITOTTO	O. TWE TO ENERGY BOTTONS ENTITIES OF STATE OF ST	

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	T-coded
接触表面	金メッキ		ねじ接続
ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ		CuZn
公称電圧	63 V		12 A
保護度合い	IP65, IP67, IP68		≥ 100
污染度	3	ケーブルグランド	M 12
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

標準

標準、	絶縁物	IEC 60664-1	コネクタ規格	IEC 61076-2-111

ー般的な技術仕様

極数	4	コーディング	T-coded
接続スレッド	M12ソケット, M12プラグ	接触表面	金メッキ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ
接点材質	CuZn	公称電圧	63 V
公称電流	12 A	保護度合い	IP65, IP67, IP68
プラギング回数	≥ 100		3
ケーブルグランド	M 12	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
	M 12	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

作成日 06.11.2025 02:28:42 MEZ

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ



寸法図

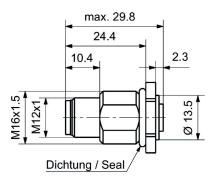


詳細図面

 


Plug

極スキーム

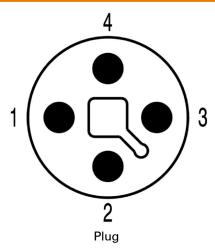


極スキーム

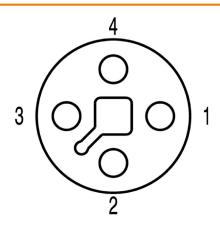

Socket

設置カットアウト

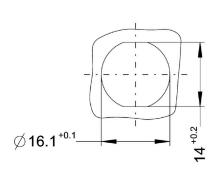





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

