

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 6 A, プラグイン 接続, テストボタンが使用可能: はい
注文番号	<u>2851610000</u>
種別	RSS110024T
GTIN (EAN)	4064675469964
数量	20 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

三川

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (cURus)	E522350

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き(インチ)	0.6299 inch
高さ	28 mm	 高さ(インチ)	1.1024 inch
幅	5 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.1968 inch
正味重量	0.33 g		

温度

保管温度	-40 °C85 °C	周囲温度	-40 °C85 °C
動作温度		湿度	5~85%の相対湿度、Tu = 40℃、結露かし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

訂明書番号	(cURus)	F522350

制御側

定格制御電圧	24 V DC	定格電流 DC	7.1 mA
公称出力	170 mW	 コイル抵抗	3390 Ω ± 10 %
 ステータス表示	 該当なし		

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz
最大開閉電圧、AC	250 V	最大開閉電圧、DC	250 V
突入電流	30 A / 20 ms	AC スイッチング容量(抵抗)、最大	1500 VA
DC スイッチング容量(抵抗)、最大	144 W @ 24 V		<13 ms
スイッチオフ遅延	approx. 5 ms	接点の種別	1 CO contact (AgSnO)
機械的耐用期間	10 x 106開閉サイクル	最小スイッチング電源	100 mA @ 12 V

一般データ

動作高度	≤ 2000 m, 海面より上に	テストボタンが使用可能	はい
テストボタンのバージョン	ロック可能	メカニカルスイッチの位置表示	いいえ
色	白色		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

絶縁協調			
制御側 – 荷重側の空気パスお。 プパス	よびクリー≥6mm	制御側 – 負荷側の耐電圧	4 kVeff / 1分
開接点の耐電圧	1 kVeff / 1 min		
承認/標準の詳細	,		
証明書番号(VDE)	40054910	証明書番号(cURus)	E522350
接続データ			
導体接続方法	プラグイン接続		
分類			
ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図

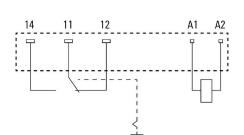



グラフ

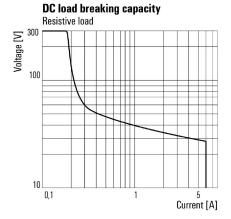

グラフ

寸法図

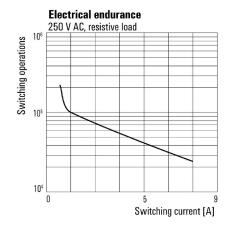


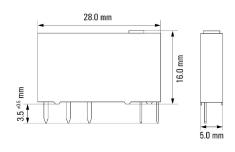

その他

その他

Recommended screwdriver for test button

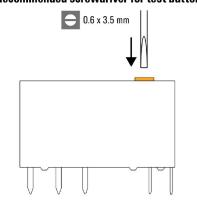

Function of test button

 
Mode is selected by rotating the orange switch. The test button can be rotated endlessly. The groove on the top shows the selected mode.

View from the top:



Auto Mode:

Relay contact is controlled by the coil.



Manual ON:

Relay is manually switch on without applied coil voltage.

- NO contact is closed






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

Type code electromechanical relay (TERMSERIES)

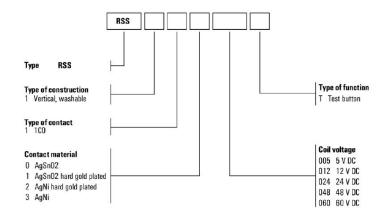



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

注文番号

種別 TRS 24VDC 1CO EMPTY

1123240000

GTIN (EAN) 4032248905485

数量 10 ST

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

DC ±20 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC: 白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 24VDC 1CO EMPTY

10 ST

2618870000

4VDC 1CO EMPTY バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

4050118669961 DC ±20 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

ネジ接続

注文番号

数量

GTIN (EAN)



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRS 24VUC 1CO EMPTY

バージョン

注文番号 1123250000

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

GTIN (EAN) 4032248905713 UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

数量 10 ST

作成日 06.11.2025 08:05:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

クセサリ

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 24VUC 1CO EMPTY

2618910000

4050118669923

10 ST 数量

バージョン TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

ネジ接続

注文番号

GTIN (EAN)



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... バージョン

注文番号 2662870000 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...

4050118698206 230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続 GTIN (EAN)

10 ST 数量

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... バージョン

注文番号 2663030000 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...

GTIN (EAN) 4050118698046 230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

10 ST 数量

作成日 06.11.2025 08:05:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

注文番号

GTIN (EAN)

種別 TRS 24VDC 1CO EMPTY

1123240000

4032248905485

10 ST 数量

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

DC ±20 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 24VDC 1CO EMPTY

注文番号

2618870000 4050118669961

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

DC ±20 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

バージョン

数量 10 ST

ネジ接続

GTIN (EAN)



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRS 24VUC 1CO EMPTY

バージョン

注文番号 1123250000 GTIN (EAN) 4032248905713 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

10 ST 数量

UC±10%, 持続電流: 10A, ねじ接続

作成日 06.11.2025 08:05:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

刘拉

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧:DC:青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 24VUC 1CO EMPTY

2618910000

4050118669923

10 ST 数量

バージョン TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

ネジ接続

注文番号

GTIN (EAN)



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... バージョン

注文番号 2662870000 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...

4050118698206 230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続 GTIN (EAN)

10 ST 数量

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載:

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧: DC: 青、UC:白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷 の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... バージョン

注文番号 2663030000 TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...

GTIN (EAN) 4050118698046 230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

10 ST 数量

作成日 06.11.2025 08:05:30 MEZ