

## RSS113024Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

## TERMSERIESシリーズ

- メカニカルリレー
- さまざまな接点材質

## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	<a href="#">2851640000</a>
種別	RSS113024Y
GTIN (EAN)	4064675470038
数量	20 items

## RSS113024Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E522350

## 寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	28 mm	高さ (インチ)	1.1024 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	5.81 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...85 °C
動作温度		湿度	5 ~ 85%の相対湿度、Tu = 40°C、結露なし

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

証明書番号 (cURus)	E522350
---------------	---------

## 制御側

定格制御電圧	24 V DC	定格電流 DC	7.1 mA
公称出力	170 mW	コイル抵抗	3390 Ω ± 10 %
ステータス表示	該当なし		

## 負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz
最大開閉電圧、AC	250 V	最大開閉電圧、DC	250 V
突入電流	20 A / 20 ms	AC スwitching容量 (抵抗)、最大	1500 VA
DC スwitching容量 (抵抗)、最大	144 W @ 24 V	スイッチオン遅延	<13 ms
スイッチオフ遅延	approx. 5 ms	接点の種類	1 CO contact (AgNi)
機械的耐用期間	10 x 106開閉サイクル	最小スイッチング電源	100 mA @ 12 V

## 一般データ

テストボタンが使用可能色	いいえ 白色	メカニカルスイッチの位置表示	いいえ
--------------	-----------	----------------	-----

## 絶縁協調

制御側 - 荷重側の空気バスおよびクリー プバス	開接点の耐電圧	制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kVeff / 1分
	1 kVeff / 1 min		

作成日 18.02.2026 02:00:47 MEZ

カタログステータス / 図面

## 技術データ

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (VDE)	40054910	証明書番号 (cURus)	E522350
-------------	----------	---------------	---------

## 接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

## 分類


ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

図面



配線図



グラフ

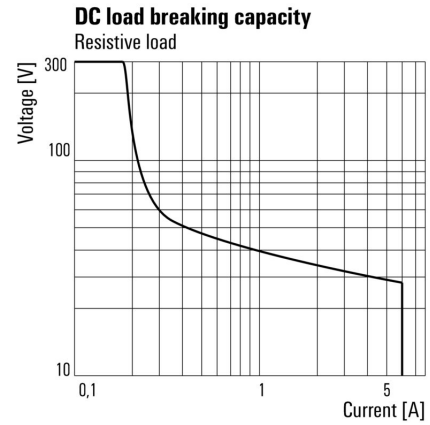

寸法図

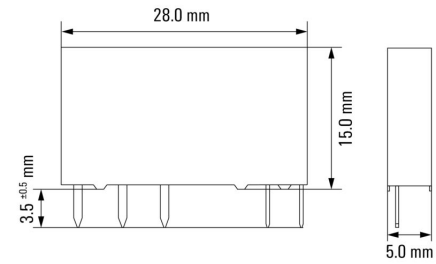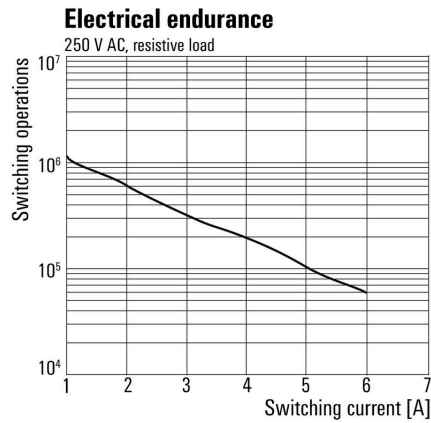

## RSS113024Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ネジ接続

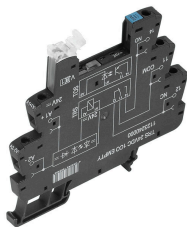

TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート


## 一般注文データ

種別 TRS 24VDC 1CO EMPTY  
 注文番号 [1123240000](#)  
 GTIN (EAN) 4032248905485  
 数量 10 ST

## バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V  
 DC ±20 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

## プッシュイン接続

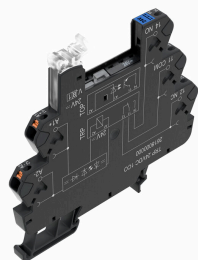

TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート


## 一般注文データ

種別 TRP 24VDC 1CO EMPTY  
 注文番号 [2618870000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118669961  
 数量 10 ST

## バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V  
 DC ±20 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

## ネジ接続

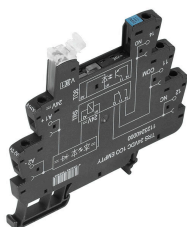

TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別 TRS 24VUC 1CO EMPTY  
 注文番号 [1123250000](#)  
 GTIN (EAN) 4032248905713  
 数量 10 ST

## バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V  
 UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続


## RSS113024Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プッシュイン接続

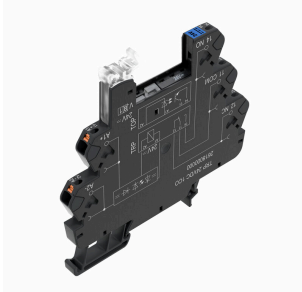


TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRP 24VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	<a href="#">2618910000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V	
GTIN (EAN)	4050118669923	UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

## ネジ接続

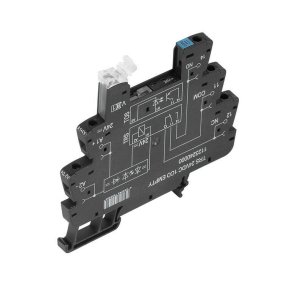


TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRS 24-230VUC 1CO EMPTY...	バージョン	
注文番号	<a href="#">2662870000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...	
GTIN (EAN)	4050118698206	230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		

## プッシュイン接続

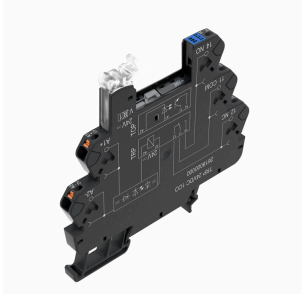

TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRP 24-230VUC 1CO EMPTY...	バージョン	
注文番号	<a href="#">2663030000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...	
GTIN (EAN)	4050118698046	230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

## RSS113024Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## ネジ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRS 24VDC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	<a href="#">1123240000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V	
GTIN (EAN)	4032248905485	DC ±20 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		

## プッシュイン接続

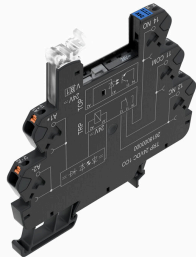


TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRP 24VDC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	<a href="#">2618870000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V	
GTIN (EAN)	4050118669961	DC ±20 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

## ネジ接続

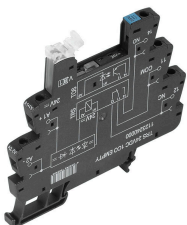

TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRS 24VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	<a href="#">1123250000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V	
GTIN (EAN)	4032248905713	UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		


## RSS113024Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## プッシュイン接続

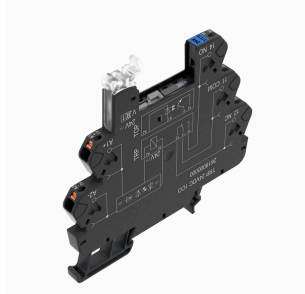


TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRP 24VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	<a href="#">2618910000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V	
GTIN (EAN)	4050118669923	UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

## ネジ接続

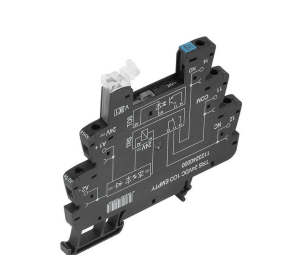


TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRS 24-230VUC 1CO EMPTY...	バージョン	
注文番号	<a href="#">2662870000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...	
GTIN (EAN)	4050118698206	230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		

## プッシュイン接続

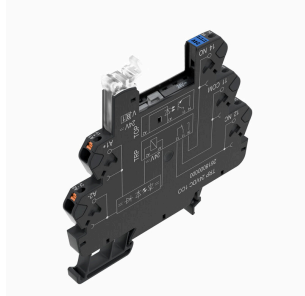

TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

## 一般注文データ

種別	TRP 24-230VUC 1CO EMPTY...	バージョン	
注文番号	<a href="#">2663030000</a>	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24...	
GTIN (EAN)	4050118698046	230 V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		