


## WAD 12N MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

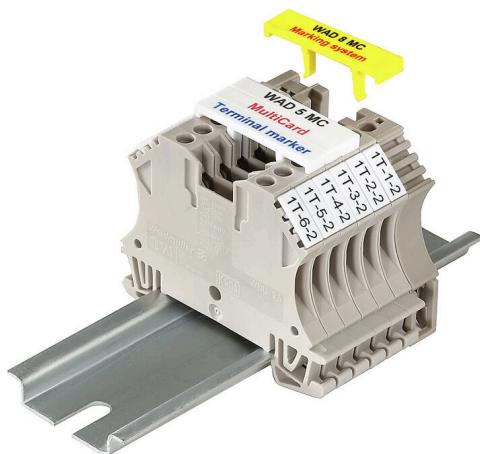

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカーは、カスタム印字または稻妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカーとして使用できます。WAD MultiCard マーカーは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	グループマーカー, カバー, 33.3 x 12 mm, WDU 16N
注文番号	<a href="#">2866680000</a>
種別	WAD 12N MC SDR
GTIN (EAN)	4064675604891
数量	8 items

## WAD 12N MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	33.3 mm	高さ (インチ)	1.311 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.4724 inch
正味重量	1.86 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷の配置	水平および垂直		
幅	12 mm		
UL 94 可燃性等級	V-2		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリアミド66		
印刷文字	顧客仕様対応		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Cover		
動作温度範囲	-40...100 °C		
用途/製造元	WDU 16N		

## 分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**WAD 12N MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面