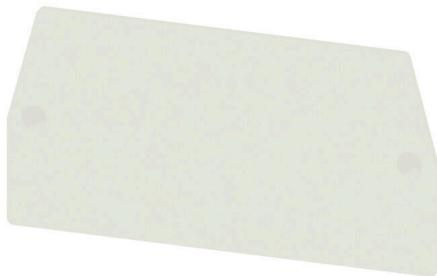


**WAP WTL 6 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

電流および電圧トランスフォーマーの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

**一般注文データ**

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 68.5 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid
注文番号	<a href="#">2868500000</a>
種別	WAP WTL 6 GR
GTIN (EAN)	4064675619574
数量	20 items

## WAP WTL 6 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

## 寸法と重量

深さ	35.2 mm	奥行き (インチ)	1.3858 inch
高さ	68.5 mm	高さ (インチ)	2.6968 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.92 g		

## 温度

周囲温度	-60 °C...85 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0,041 kg CO2 eq.

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

締合仕様	はい
------	----

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		