

WAP WTL 6 SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

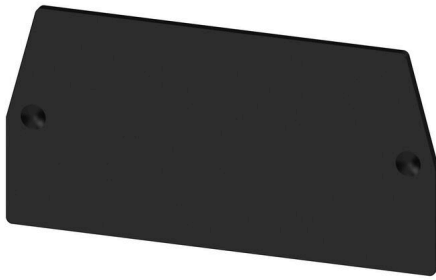

電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, 黒色, 高さ: 68.5 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid
注文番号	2868510000
種別	WAP WTL 6 SW
GTIN (EAN)	4064675619581
数量	20 items

WAP WTL 6 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	35.2 mm	奥行き (インチ)	1.3858 inch
高さ	68.5 mm	高さ (インチ)	2.6968 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.89 g		

温度

周囲温度	-60 °C...85 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0,041 kg CO2 eq.	

材料データ

基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい
------	----

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		