

**THM MULTIMARK LPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**THM MultiMark LPC（ラベリング処理センタ）**

- デバイスおよび操作機器の迅速かつ効率的なマーキング
- レーザー補助アライメント
- フットスイッチ経由の人間工学による操作性
- 高反復精度
- WeidmüllerM-PrintPRO©ソフトウェア経由の制御

**一般注文データ**

バージョン	マーキングシステム, 热伝達, 300 DPI, MultiMark, ラベル, ラベルリール
注文番号	<a href="#">2878190000</a>
種別	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
数量	1 items

**THM MULTIMARK LPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技術データ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**寸法と重量**

深さ	648 mm	奥行き (インチ)	25.5118 inch
高さ	785 mm	高さ (インチ)	30.9054 inch
幅	466 mm	幅 (インチ)	18.3464 inch
正味重量	22000 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**システムにラベルを貼付**

マーカー種別	MultiMark, ラベル, ラベルリール	システム要件	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
印刷方法	熱伝達	インターフェース	USB 2.0, Ethernet
ソフトウェア	M-PRINT® PRO	電源電圧	100...240 V AC
オペレーティングシステム	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	印刷速度	max. 150 mm/s
印刷解像度、最大	300 DPI	充電式バッテリでの動作	該当なし
同梱	USB ケーブル, ヨーロップラグ, 英国プラグ, USプラグ, マニュアル, リボンMM-TB 25/360 SWインクリボン, M-Print® PRO付きDVD, インクリボンコア, 印刷ローラー, レーザーユニットとスタンプを含むアプリケーター, 取付け脚, フットスイッチ, プリンター		

**分類**

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK LPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

#### 一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS

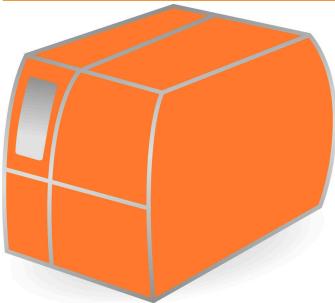

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

#### 一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	