

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (ラベリング処理センタ)

- デバイスおよび操作機器の迅速かつ効率的なマーキング
- レーザー補助アライメント
- フットスイッチ経由の人間工学による操作性
- 高反復精度
- WeidmüllerM-PrintPRO©ソフトウェア経由の制御

一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, 熱伝達, 300 DPI, MultiMark, ラベル, ラベルリール
注文番号	2878190000
種別	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
数量	1 items

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	648 mm	奥行き (インチ)	25.5118 inch
高さ	785 mm	高さ (インチ)	30.9054 inch
幅	466 mm	幅 (インチ)	18.3464 inch
正味重量	22000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

システムにラベルを貼付

マーカー種別	MultiMark, ラベル, ラベル リール	システム要件	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
印刷方法	熱伝達	インターフェース	USB 2.0, Ethernet
ソフトウェア	M-PRINT® PRO	電源電圧	100...240 V AC
オペレーティングシステム	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	印刷速度	max. 150 mm/s
印刷解像度、最大	300 DPI	充電式バッテリーでの動作	該当なし
ダウンロード	M-Print PRO	同梱	USB ケーブル, ユーロプラグ, 英国プラグ, USプラグ, マニュアル, リボンMM-TB 25/360 SWインクリボン, M-Print® PRO付きDVD, イ ンクリボンコア, 印刷ロー ラー, レーザーユニットと スタンプを含むアプリケー ター, 取付け脚, フットス イッチ, プリンター

分類

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	2005090000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

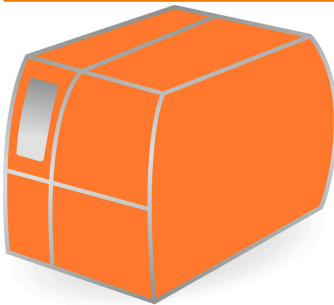

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	