


## CC-FO 74/101 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

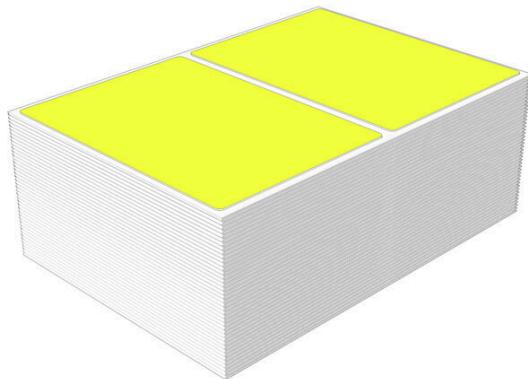

## 事前統合の標準 : CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

## MultiMark で得られるメリット

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 74 x 101 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2885740000</a>
種別	CC-FO 74/101 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854340
数量	100 items

## CC-FO 74/101 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.55 mm	奥行き (インチ)	0.0217 inch
高さ	74 mm	高さ (インチ)	2.9134 inch
幅	101 mm	幅 (インチ)	3.9764 inch
正味重量	3.92 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	アクリル系粘着剤付きPE フォーム	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	101 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエチル	印刷文字	中立

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## CC-FO 74/101 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW

バージョン


注文番号 [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

## THM MULTIMARK

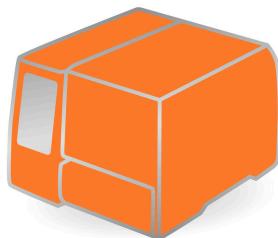

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER 115


バージョン

注文番号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

## THM MULTIMARK PLUS

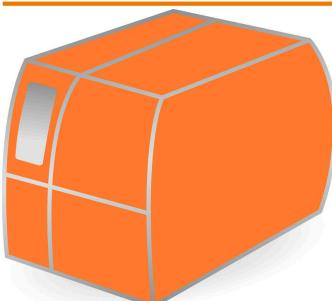

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

バージョン

注文番号 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST