


ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

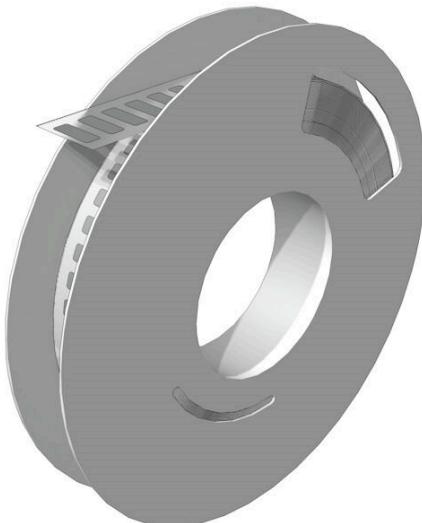

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 銀色
注文番号	2885800000
種別	ESG-LP 6/17 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854401
数量	24000 items

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	0.01 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	17 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	銀色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい		

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

