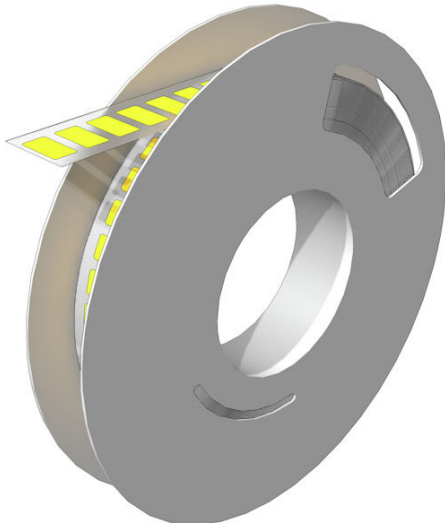


ESG-LP 9/17 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 9 x 17 mm, 黄色
注文番号	2885820000
種別	ESG-LP 9/17 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854425
数量	15000 items

ESG-LP 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.3543 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	0.01 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	17 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい		

装置マーカ

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

