


## ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

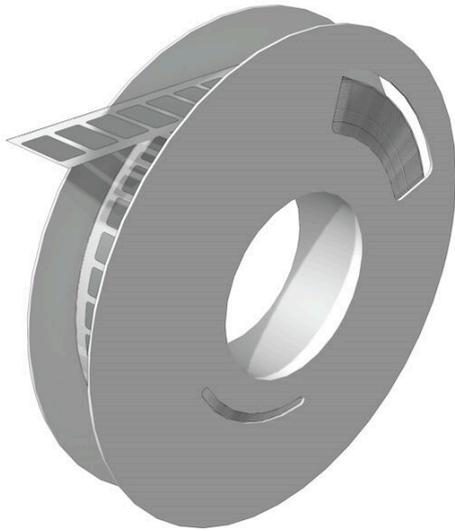

## 一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 10 x 20 mm, 銀色
注文番号	<a href="#">2885890000</a>
種別	ESG-LP 10/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854494
数量	15000 items

## ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	0.01 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	20 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	銀色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい		

## 装置マーカ

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

