

MF 10/12 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

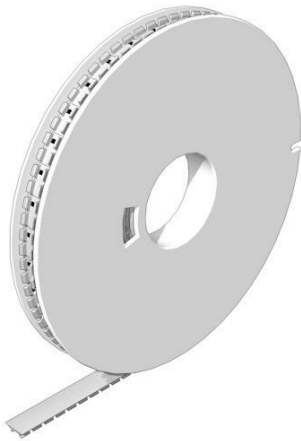

MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応
弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 端子マーカー, 10 x 12 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2886010000 |
| 種別 | MF 10/12 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854616 |
| 数量 | 250 items |

MF 10/12 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.0276 inch |
| 高さ | 10 mm | 高さ (インチ) | 0.3937 inch |
| 幅 | 12 mm | 幅 (インチ) | 0.4724 inch |
| 正味重量 | 0.13 g | | |

温度

動作温度範囲 -50...90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|-------------|---------|-----------|-------------|
| バージョン | ハロゲンフリー | 幅 | 12 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 動作温度範囲、最大 | 90 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | 色 | 白色 |
| ハロゲン | いいえ | 基本材質 | PC-ABS, TPU |
| 印刷文字 | 中立 | 動作温度範囲 | -50...90 °C |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

図面



MF 10/12 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005090000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER MF | バージョン |
| 注文番号 | 2518600000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118531305 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK PLUS ROLLER MF | バージョン |
| 注文番号 | 2661610000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681222 | |
| 数量 | 1 ST | |