

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した繊維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

## 一般注文データ

バージョン	フレーム, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化、漆黒、高さ: 64 mm, 幅: 106 mm, 深さ: 24.2 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	<a href="#">289150000</a>
種別	CABTITE FRFT 10/6 SET
GTIN (EAN)	4064675880493
数量	1 items

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	24.2 mm	奥行き (インチ)	0.9528 inch
高さ	64 mm	高さ (インチ)	2.5197 inch
幅	106 mm	幅 (インチ)	4.1732 inch
正味重量	81.6 g		

## 温度

動作温度 -40 °C... 120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般情報

締付けトルク	3 Nm	シリコーン	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ, ハロゲンフリー
保護度合い	IP66	基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化
シーリング	TPE	保護等級 (UL)	Type 12, Type 4X
開口部長さ	68.5 mm	開口部の幅	36 mm
シールエレメント	6個の小さなシール要素または1個の大きなシール要素と2個の小さなシール要素		

## 標準機能

バージョン	閉鎖状態	参照製品	<a href="#">CABTITE FRFT 10/6</a> , <a href="#">CABTITE GI T BK</a> , <a href="#">CABTITE GI H BK</a>
-------	------	------	--

## 重要なメモ

製品情報 The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

## 分類



ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRFT 10/6 SET


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面

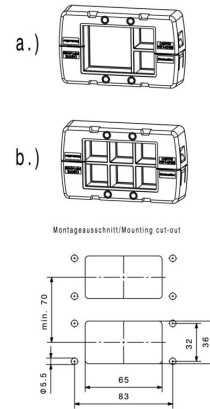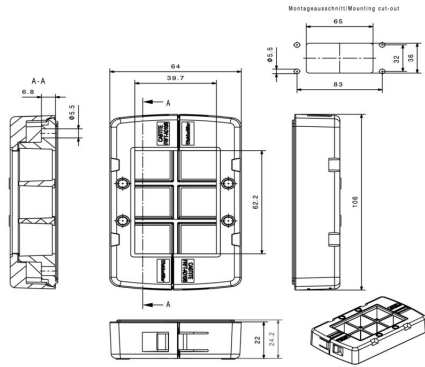

使用例

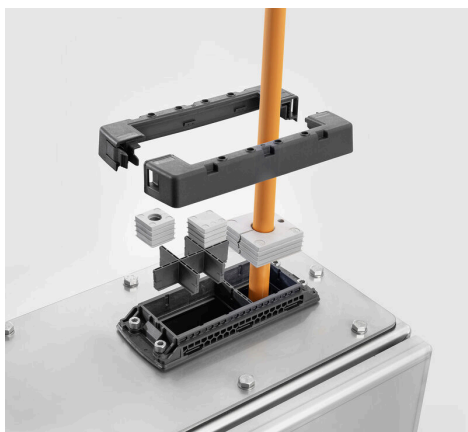

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## シールド接続レール



多くの異なるシールド接続クランプ (KLBÜ) と組み合わせることで、外装接続レールは、実用的で簡単かつ迅速にケーブルを外装保護することができます。

## 一般注文データ

種別	CABTITE CR 10/6 EMV	バージョン	
注文番号	<a href="#">2583930000</a>	シールド接続レール, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), スチール、亜鉛メッキ、銀色、高さ: 35.23 mm, 幅: 93 mm, 深さ: 16 mm	
GTIN (EAN)	4050118647044		
数量	10 ST		

## ロックフレーム



フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した繊維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

## 一般注文データ

種別	CABTITE OFRL BK	バージョン	
注文番号	<a href="#">2907560000</a>	ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド、漆黒、高さ: 77 mm, 幅: 9 mm, 深さ: 62 mm, -40 °C...120 °C	
GTIN (EAN)	4099986539549		
数量	20 ST		

## 固定材



Cabtite ケーブル入力システムは、制御キャビネット、エンクロージャー、機械ケーブルのマネージメントに最大限の柔軟性を提供し、同時に、事前に終端処理されたケーブルと未終端未処理のケーブルの安全なシールとケーブル負荷解放部品を提供します。

Cabtite のフレーム、グリッドインレイ、シーリング要素のモジュラー形状計は、事前に終端処理されたケーブルのためのカットアウトを、ツールを使用せずに、DIN EN 60529 準拠の IP66 による信頼性の高いシーリングで、迅速な設定を可能にします。フレーム。インレイ。シール要素。モジュラーシステムの 3 つの基本コンポーネントは、最も高い柔軟性、可変性、多様性を保証します。

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	CABTITE SC M5X25 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2635120000</a>	取付けねじ, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), ステンレス
GTIN (EAN)	4050118662160	チール、防錆性、銀色、高さ: 30 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm
数量	1 ST	

## SE 小 20 x 20 mm、グレー



大型、小型のケーブル直径どちらも - Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 V0 に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができる

## 一般注文データ

種別	CABTITE BSE SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583350000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118615609	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 5-6 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583450000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616538	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 6-7 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583460000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616668	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584890000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616781	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66


## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## SE 大 40 x 40 mm、グレー

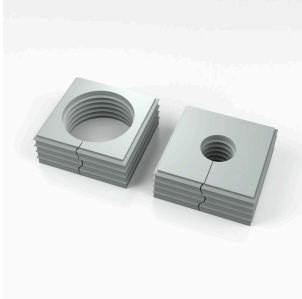

大型、小型のケーブル直径どちらも - Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 V0 に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができます

## 一般注文データ

種別	CABTITE BSE LRG GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584520000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616330	いグレー, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 19-20 LRG GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584460000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616491	いグレー, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66

## SE 小 20 x 20 mm、黒色



大型、小型のケーブル直径どちらも - Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 V0 に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができます

## 一般注文データ

種別	CABTITE BSE SML BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2584790000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616057	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	CABTITE SE 7-8 SML BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2584670000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616989	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
種別	CABTITE SE 9-10 SML BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2584080000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616309	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
種別	CABTITE SE 4/4-5 SML BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2583560000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616897	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

## SE 大 40 x 40 mm、黒色

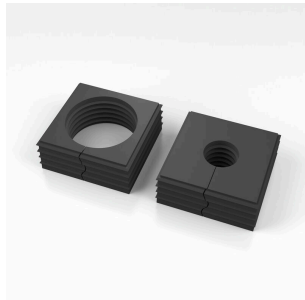

大型、小型のケーブル直径どちらも - Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。

シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 V0 に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができます

## 一般注文データ

種別	CABTITE BSE LRG BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2583900000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616378	黒, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
種別	CABTITE CSE 7-24 LRG BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2583500000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118615975	黒, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 63 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 閉鎖栓

閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。



## 一般注文データ

種別	CABTITE BP 5MM PA	バージョン
注文番号	<a href="#">2652330000</a>	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 12 mm, 幅: 5 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118661835	
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 6MM PA	バージョン
注文番号	<a href="#">2652340000</a>	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 16 mm, 幅: 6 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118661842	
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 7MM PA	バージョン
注文番号	<a href="#">2652350000</a>	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 16 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662450	
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 8MM PA	バージョン
注文番号	<a href="#">2652360000</a>	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 16 mm, 幅: 8 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662467	
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 9MM PA	バージョン
注文番号	<a href="#">2652370000</a>	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 16 mm, 幅: 9 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662474	
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 10MM PA	バージョン
注文番号	<a href="#">2652380000</a>	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 16 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662481	
数量	25 ST	

## ヘビーデューティコネクタ対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネットの切り抜きを行う際に必要な最初の選択肢

- PG ケーブルグランド
- M ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

ステンレススチールには適していません！

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	KOK-65X36	バージョン	
注文番号	<a href="#">9204830000</a>	Sheet holes	
GTIN (EAN)	4032248693764		
数量	1 ST		