


## G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

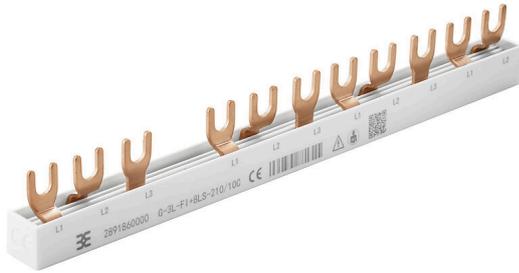

3極フォーク型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	位相バスバー (端子台), 63, 極数: 11, 絶縁: はい
注文番号	<a href="#">2891860000</a>
種別	G-3L-FI+8LS-210/10 C
GTIN (EAN)	4064675881315
数量	20 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2025-06-01T00:00:00+02:00

## G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	28.8 mm	高さ (インチ)	1.1339 inch
幅	210 mm	幅 (インチ)	8.2677 inch
正味重量	8 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

極数	11
----	----

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	17.80 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	63 A
------	-------	------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	ねじ込み		

## 分類

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

G-3L-FI+8LS-210/10 C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図面

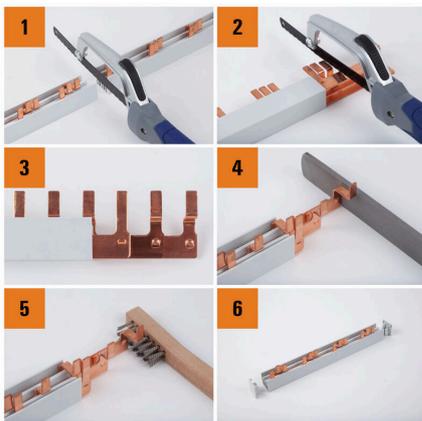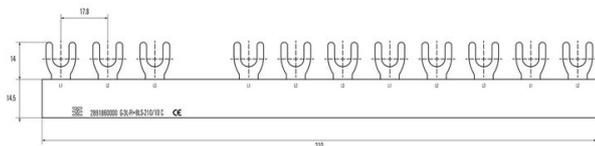

## G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## 一般注文データ

種別	END CAP G+S 3L/10	バージョン
注文番号	<a href="#">2659000000</a>	端子カバー, グレー, 高さ: 20.2 mm, 幅: 8.2 mm, 深さ: 14.5 mm
GTIN (EAN)	4050118671520	
数量	10 ST	

## 給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

## 一般注文データ

種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659050000</a>	補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 ST	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659060000</a>	補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	30 ST	
種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659070000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	<a href="#">2659090000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659080000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 ST	

## G-3L-FI+8LS-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	FIT 50 SN/F	バージョン
注文番号	<a href="#">2659100000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
数量	3 ST	

## エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## 一般注文データ

種別	PROTECTION COVER G+S /5	バージョン
注文番号	<a href="#">2659040000</a>	端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
数量	10 ST	