

## WEP 2C 4 BK


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

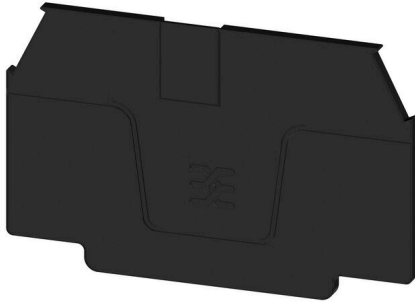

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, 黒色, 高さ: 60 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid, 嵌合仕様: はい
注文番号	<a href="#">2894230000</a>
種別	WEP 2C 4 BK
GTIN (EAN)	4064675885214
数量	20 items

## WEP 2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	39 mm	奥行き (インチ)	1.5354 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
正味重量	2.31 g		

## 温度

周囲温度	-60 °C...85 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.027 kg CO2 eq.	

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	はい		
------	----	--	--

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

## MultiFit



## MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応

弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。

この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	EL KSM 10.6 MM WS 30M	バージョン
注文番号	<a href="#">2799270000</a>	端子マーカー, 10.6 x 5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4064675261032	
数量	1 ST	