


**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

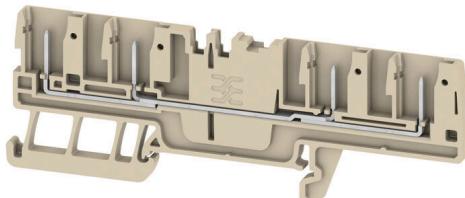

一部の用途では、差し込み式モジューラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジューラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

**一般注文データ**

バージョン	プラグインモジュール端子, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, ダークベージュ
注文番号	<b>2898120000</b>
種別	APGTB 1.5 FT 4C/4
GTIN (EAN)	4064675903215
数量	100 items

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

深さ	33.5 mm	奥行き (インチ)	1.3189 inch
高さ	96.5 mm	高さ (インチ)	3.7992 inch
幅	3.5 mm	幅 (インチ)	0.1378 inch
正味重量	6.19 g		

## 温度

連続動作温度、最小 -60 °C 連続動作温度、最大 130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	14 AWG	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ D (cURus)	600 V	証明書番号 (cURus)	E60693
コンダクタサイズフィールド配線、最小 26 AWG (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG
電流サイズ B (cURus)	13 A	電圧サイズ C (cURus)	300 V
現在のサイズ C (cURus)	13 A	現在のサイズ D (cURus)	5 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 14 AWG (cURus)			

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	接続方向	上部
接続方式	PUSH IN	接続数	4
クランプ範囲、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.14 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.14 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小		配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.14 mm <sup>2</sup>		

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 プラグ接続可能

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****システム仕様**

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	4
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

**全般**

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
取り付けレール	TS 35		

**材料データ**

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

**評価データ**

定格断面	1.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	公称電流	17.5 A
最大導体電流	17.5 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
定格インパルス耐電圧	6 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 mW
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

**追加の技術データ**

開放側面	右	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	TS 35		

**分類**

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## プラグ




当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別	APGPC 1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482530000</a>	端子カバー, 橙色, Wemid, 高さ: 16 mm, 幅: 3.3 mm, 深さ: 13 mm,
GTIN (EAN)	4050118494563	V-0
数量	50 ST	
種別	APGCE	バージョン
注文番号	<a href="#">1514490000</a>	コーディングパート (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 ST	

## 渡り配線

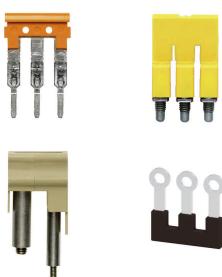

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	ZQV 1.5N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1985580000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370416	
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370539	
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985800000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370393	
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1985410000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4050118369861	
数量	60 ST	

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	ZQV 1.5N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985530000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370423	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985650000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370324	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1985600000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370225	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/20 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985700000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370331	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/20 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370355	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1985480000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370096	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985550000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370485	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/3 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370348	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1985490000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370201	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985570000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370317	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370515	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 1.5N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1985500000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ
GTIN (EAN)	4050118369991	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985590000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370430	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 ST	

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**


種別	ZQV 1.5N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985710000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370256	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1985620000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370300	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 1.5N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370546	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 1.5N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370270	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 1.5N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1985510000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370188	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985610000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370492	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370454	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1985520000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370195	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985630000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370522	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985750000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370249	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1985540000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370218	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985640000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370461	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370508	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 ST	

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ**

種別	ZQV 1.5N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1985560000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370409	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985660000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370478	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 1.5N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370386	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 ST	

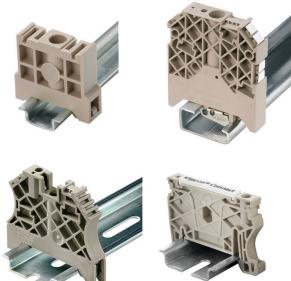**エンドブラケット**

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

**一般注文データ**

種別	AEB 35 SCL/1 VO	バージョン
注文番号	<a href="#">2661280000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 VO BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2661300000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 VO BK DL	バージョン
注文番号	<a href="#">2570250000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118580266	
数量	50 ST	

**エンドプレートと分離プレート**

分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	AEP PGTB 1.5 4C/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2898180000</a>	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4064675903277	
数量	20 ST	

## プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別	APGLE 1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482720000</a>	ロックフック (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118496253	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5 L	バージョン
注文番号	<a href="#">2482250000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494280	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5 L BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2482260000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494297	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5 L GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482270000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494303	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5 MI	バージョン
注文番号	<a href="#">2482280000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494310	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5 MI BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2482290000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494327	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5 MI GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482300000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494365	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5 R	バージョン
注文番号	<a href="#">2482310000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494372	
数量	50 ST	

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	APG 1.5 R BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2482320000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494389	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5 R GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482330000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494396	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5/1	バージョン
注文番号	<a href="#">2482340000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494402	
数量	50 ST	
種別	APG 1.5/10	バージョン
注文番号	<a href="#">2482430000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 10, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494495	
数量	20 ST	
種別	APG 1.5/10-9BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719830000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 10, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118811292	
数量	20 ST	
種別	APG 1.5/2	バージョン
注文番号	<a href="#">2482350000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 2, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494419	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/3	バージョン
注文番号	<a href="#">2482360000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494426	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/3-BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719740000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118811438	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/3-BG-BL-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482460000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494525	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2482370000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 4, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494433	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482450000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 4, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494518	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719750000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494518	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482380000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494440	
数量	25 ST	

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**アクセサリ**

種別	APG 1.5/5-BG-BL-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482440000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494501	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/4-BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719770000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118811421	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/6	バージョン
注文番号	<a href="#">2482390000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 6, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494457	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/6-BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719780000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 6, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118811414	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/7	バージョン
注文番号	<a href="#">2482400000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 7, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494464	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/7-BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719800000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 7, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118811285	
数量	25 ST	
種別	APG 1.5/8	バージョン
注文番号	<a href="#">2482410000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 8, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494471	
数量	20 ST	
種別	APG 1.5/8-BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719810000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 8, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118811179	
数量	20 ST	
種別	APG 1.5/9	バージョン
注文番号	<a href="#">2482420000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 9, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494488	
数量	20 ST	
種別	APG 1.5/9-BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719820000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 9, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118811407	
数量	20 ST	
種別	APGSR 1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482730000</a>	ケーブル負荷解放部品(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118493993	
数量	25 ST	
種別	APGSR 1.5 - 4P	バージョン
注文番号	<a href="#">2482740000</a>	ケーブル負荷解放部品(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494204	
数量	25 ST	
種別	APGSR 1.5 - 8P	バージョン
注文番号	<a href="#">2482750000</a>	ケーブル負荷解放部品(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494211	
数量	25 ST	

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

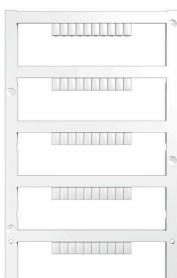**アクセサリ****空白**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

種別	DEK 5/3.5 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1369480000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118171860	Weidmueller, 黄色
数量	500 ST	
種別	DEK 5/3.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1755270000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248017348	Weidmueller, 白色
数量	500 ST	

**カスタム印刷**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

種別	DEK 5/3.5 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1767730000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248102532	Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	100 ST	


## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白

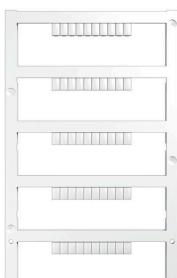

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
  - 迅速な設置に対応する被覆剥き
  - ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
  - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2003750000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118424430	Weidmueller, 白色
数量	1600 ST	

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
  - 迅速な設置に対応する被覆剥き
  - ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
  - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/3.5 PLUS MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">2007790000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118393347	Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	320 ST	

**APGTB 1.5 FT 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

### 一般注文データ

種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	バージョン
注文番号	<a href="#">1276300000</a>	プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm <sup>2</sup> , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	