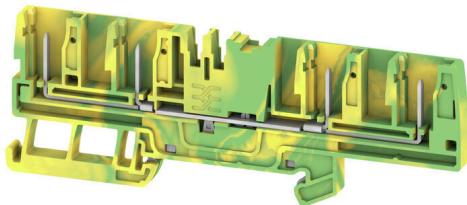


**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



一部の用途では、差し込み式モジューラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジューラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

**一般注文データ**

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | プラグインモジュール端子, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 緑/黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">2898170000</a>                                     |
| 種別         | APGTB 2.5 PE 4C/4  |
| GTIN (EAN) | 4064675903260  |
| 数量         | 50 items   |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693                    |

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 36.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.437 inch  |
| 高さ   | 87 mm   | 高さ (インチ)  | 3.4252 inch |
| 幅    | 5.1 mm  | 幅 (インチ)   | 0.2008 inch |
| 正味重量 | 12.14 g |           |             |

## 温度

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |
|-----------|--------|-----------|--------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## UL評価データ

|                                   |        |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus)               | 12 AWG | 電圧サイズ B (cURus)                   | 600 V  |
| 電圧サイズ D (cURus)                   | 600 V  | 証明書番号 (cURus)                     | E60693 |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 28 AWG (cURus) | 28 AWG | コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)         | 28 AWG |
| 電圧サイズ C (cURus)                   | 600 V  | コンダクタサイズフィールド配線、最大 12 AWG (cURus) | 12 AWG |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大.   | AWG 14              | 接続方向  | 上部                  |
| 被覆剥き長さ  | 6 mm                | 接続方式  | PUSH IN             |
| 接続数   | 4                   | クランプ範囲、最大   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面 AWG、最小   | AWG 20              |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、細径撓線、最小  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 接続断面、撓線、最大  | 4 mm <sup>2</sup>   | 接続断面、撓線、最小  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、ソリッドコア、最小  | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|           |         |
|-----------|---------|
| 接続種別、追加接続 | プラグ接続可能 |
|-----------|---------|

## システム仕様

|               |    |                 |   |
|---------------|----|-----------------|---|
| エンドカバープレートの要求 | はい | 電位数             | 1 |
| レベル数          | 1  | レベルごとのクランプポイント数 | 4 |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

|               |       |        |     |
|---------------|-------|--------|-----|
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ   | PE 接続  | はい  |
| 取り付けレール       | TS 35 | N 関数   | いいえ |
| PE 関数         | はい    | PEN 関数 | いいえ |

**全般**

|                 |        |               |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20 |
| 取り付けレール         | TS 35  |               |        |

**材料データ**

|             |       |   |      |
|-------------|-------|---|------|
| 基本材質        | Wemid | 色 | 緑/黄色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |      |

**評価データ**

|            |                     |                        |         |
|------------|---------------------|------------------------|---------|
| 定格断面       | 2.5 mm <sup>2</sup> | 定格電圧                   | 800 V   |
| 定格 DC 電圧   | 800 V               | 公称電流                   | 24 A    |
| 最大導体電流     | 24 A                | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1.33 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 8 kV                | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 mW |
| サージ電圧カテゴリー | III                 | 汚染度                    | 3       |

**追加の技術データ**

|        |       |           |     |
|--------|-------|-----------|-----|
| 開放側面   | 右     | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式 | TS 35 |           |     |

**分類**

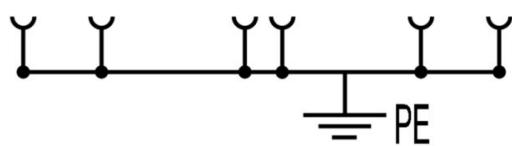
|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 2.5N/10                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527690000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/10 BK             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831750000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416982              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/10 BL             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527880000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/10 RD             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108910000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/10 WT             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831640000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416876              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/2                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527540000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 BK              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831670000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416906              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527740000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108470000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 WT              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831560000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416692              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 2.5N/20                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527720000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/20 BK             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831760000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675416999              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/20 BL             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527890000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/20 RD             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108920000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/20 WT             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831650000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675416883              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527570000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3 BK              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831680000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675416913              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527770000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108690000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3 WT              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831570000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675416807              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/4                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527590000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/4 BK              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831690000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675416920              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/4 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527780000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 2.5N/4 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108700000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/4 WT              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831580000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675416814              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/5                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527620000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/5 BK              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831700000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675416937              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/5 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527790000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/5 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108710000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/5 WT              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831590000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675416821              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527730000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50 BK             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831770000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417002              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50 BL             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527920000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50 RD             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2109000000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50 WT             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831660000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675416890              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/6                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527630000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 2.5N/6 BK              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831710000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 6, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416944              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/6 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527820000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/6 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108720000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/6 WT              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831600000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 6, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416838              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/7                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527640000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/7 BK              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831720000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 7, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416951              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/7 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527830000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/7 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/7 WT              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831610000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 7, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416845              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/8                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527670000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/8 BK              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831730000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 8, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416968              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/8 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527840000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/8 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108870000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ<br>(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 2.5N/8 WT              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831620000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675416852              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527680000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9 BK              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831740000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675416975              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527870000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108900000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9 WT              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831630000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675416869              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**エンドプラケット**

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマークー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

**一般注文データ**

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0            | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661280000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 VO BK         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661300000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 VO BK DL      | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2570250000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118580266              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

種別 AEP PGTB 2.5 4C/4

注文番号 [2898190000](#)

GTIN (EAN) 4064675903284

数量 20 ST

バージョン

Aシリーズ、エンドプレート

## プラグ



当社のWeiCoSシステム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1極から10極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別 APG 2.5 L

注文番号 [1513830000](#)

GTIN (EAN) 4050118321623

数量 50 ST

バージョン

プラグ, 2.5 mm<sup>2</sup>, 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークベージュ

種別 APG 2.5 L BL

注文番号 [1513840000](#)

GTIN (EAN) 4050118321388

数量 50 ST

バージョン

プラグ, 2.5 mm<sup>2</sup>, 800 V, 24 A, 極数: 1, 青色

種別 APG 2.5 L GN

注文番号 [1513850000](#)

GTIN (EAN) 4050118321616

数量 50 ST

バージョン

プラグ, 2.5 mm<sup>2</sup>, 800 V, 24 A, 極数: 1, 緑色

種別 APG 2.5 MI

注文番号 [1513880000](#)

GTIN (EAN) 4050118321630

数量 50 ST

バージョン

プラグ, 2.5 mm<sup>2</sup>, 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークベージュ

種別 APG 2.5 MI BL

注文番号 [1513900000](#)

GTIN (EAN) 4050118321432

数量 50 ST

バージョン

プラグ, 2.5 mm<sup>2</sup>, 800 V, 24 A, 極数: 1, 青色

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | APG 2.5 MI GN              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513930000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 1, 緑色       |
| GTIN (EAN) | 4050118321456              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5 R                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513940000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークベージュ  |
| GTIN (EAN) | 4050118321548              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5 R BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513950000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 1, 青色       |
| GTIN (EAN) | 4050118321647              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5 R GN               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513980000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 1, 緑色       |
| GTIN (EAN) | 4050118321470              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/1                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513720000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークベージュ  |
| GTIN (EAN) | 4050118321326              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/10                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513770000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 10, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4050118321487              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/10-9BG-GN          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2712810000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 10, ベージュ    |
| GTIN (EAN) | 4050118755299              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/2                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513640000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 2, ダークベージュ  |
| GTIN (EAN) | 4050118321180              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/3                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513650000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 3, ダークベージュ  |
| GTIN (EAN) | 4050118321340              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/3-BG-BL-GN         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2712740000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 3, ベージュ     |
| GTIN (EAN) | 4050118756050              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/3-BG-BL-GN         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513820000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 3, ダークベージュ  |
| GTIN (EAN) | 4050118321449              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/4                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513670000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 4, ダークベージュ  |
| GTIN (EAN) | 4050118321524              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | APG 2.5/4-3BG-GN           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1513790000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 4, ダークベージュ  |
| GTIN (EAN) | 4050118321364              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

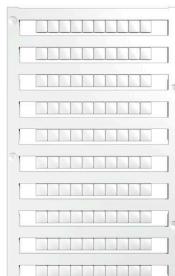
|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | APG 2.5/5                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1513680000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 5, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4050118321333              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/5-BG-BL-GN         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1513780000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 5, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4050118321357              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/5-4BG-GN           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2712760000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 5, ベージュ    |
| GTIN (EAN) | 4050118756043              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/6                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1513690000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 6, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4050118321463              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/6-5BG-GN           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2712770000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 6, ベージュ    |
| GTIN (EAN) | 4050118756036              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/7                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1513700000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 7, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4050118321296              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/7-6BG-GN           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2712780000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 7, ベージュ    |
| GTIN (EAN) | 4050118756029              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/8                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1513730000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 8, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4050118321425              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/8-BG-GN            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2712790000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 8, ベージュ    |
| GTIN (EAN) | 4050118756012              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/9                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1513740000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 9, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4050118321197              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | APG 2.5/9-8BG-GN           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2712800000</a> | プラグ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, 極数: 9, ベージュ    |
| GTIN (EAN) | 4050118756005              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | APGCE                      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1514490000</a> | コーディングパーツ (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm                   |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | APGSR 2.5/4                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2457580000</a> | ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色                             |
| GTIN (EAN) | 4050118472998              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | APGSR 2.5/4 - 4P           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2457590000</a> | ケーブル負荷解放部品(端子), Wemid, 橙色                           |
| GTIN (EAN) | 4050118472967              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | APGSR 2.5/4 - 8P           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2457600000</a> | ケーブル負荷解放部品(端子), Wemid, 橙色                           |
| GTIN (EAN) | 4050118472929              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | APGPC 2.5                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1514500000</a> | 端子カバー, 橙色, Wemid, 高さ: 10.1 mm, 幅: 4.8 mm, 深さ: 14.27 |
| GTIN (EAN) | 4050118322002              | mm, V-O   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

**空白**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE BL           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | 青色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE BR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | 茶色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE GE           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | 黄色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE GN           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | 緑色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE GR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | グレー  |
| 数量         | 1000 ST                    |  |

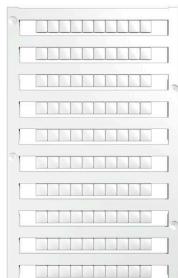
**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE OR           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | オレンジ  |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE RT           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | 赤   |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE SW           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | 黒   |
| 数量         | 1000 ST                    |   |

**V0**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | 白   |
| 数量         | 1000 ST                    |   |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE VI           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | スミレ色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | 白色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

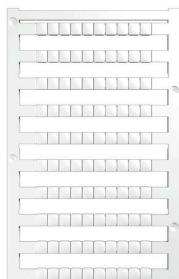
## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 MC SDR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 200 ST                     |  |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****Plus**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | 黄色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | 白色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |

**カスタム印刷**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 200 ST                     |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/5 S MC NE WS         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, 端子マーク, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | 白色  |
| 数量         | 400 ST                     |   |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/5 S MC SDR           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, 端子マーク, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | 顧客の仕様に準拠  |
| 数量         | 80 ST                      |   |

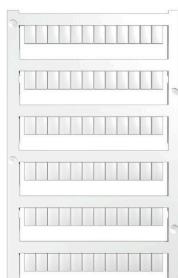
## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーク一カスタンプ印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

 
## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 8/5 MC NE BL            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1773521693</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141715              | レン・ブラッドリー, 青色   |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 種別         | WS 8/5 MC NE GE            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1773521687</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141548              | レン・ブラッドリー, 黄色   |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 種別         | WS 8/5 MC NE OR            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1773521690</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143092              | レン・ブラッドリー, 橙色   |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 種別         | WS 8/5 MC NE RT            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1773521686</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141531              | レン・ブラッドリー, 赤色   |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 種別         | WS 8/5 MC NE WS            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1640740000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | レン・ブラッドリー, 白色   |
| 数量         | 720 ST                     |   |

**APGTB 2.5 PE 4C/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****カスタム印刷**

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

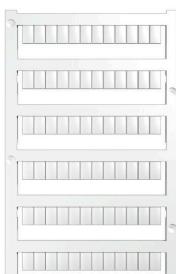
- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーク
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | WS 8/5 MC SDR              |
| 注文番号       | <a href="#">1640750000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              |
| 数量         | 144 ST                     |

**バージョン**

WS, 端子マーク, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠

**空白**

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーク
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | WS 8/5 PLUS MC NE WS       |
| 注文番号       | <a href="#">1951870000</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248631605              |
| 数量         | 600 ST                     |

**バージョン**

WS, 端子マーク, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーク
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 8/5 PLUS MC SDR         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1038790000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248768066              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                     |
| 数量         | 120 ST                     |   |

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1276300000</a> | プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm <sup>2</sup> , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |