



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





小型スタンダードライトとプレミアムライトとして利用可能な S シリーズ。簡易な M8 接続技術により、プラグアンドプレイが可能で、複数の照明を一列に取り付けることができます。5.700~K または 6.500~K の明るい色もスムーズに暗くすることができます。プレミアムバリアントの完全な封止により、Sシリーズは高レベルの気密性と 1.0~mm (IP69) \geq の固体異物の侵入に対する追加保護を提供します。高さ 18mmの平面設置に加え、機械内部での使用も可能です。

一般注文データ

注文番号	2899920000
種別	WIL-SXXXX-FXSF-5700-X840-M8XX-S
GTIN (EAN)	4064675906971
数量	1 items

Weidmüller **3**

WIL-SXXXX-FXSF-5700-X840-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数	<i>((</i>	UK
		« ČÀ

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cURus)	E354496	

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き(インチ)	1.1811 inch
高さ	17.5 mm	高さ (インチ)	0.689 inch
幅	840 mm	幅(インチ)	33.0708 inch
正味重量	636 g		

温度

動作温度 -20 - 70℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

ケーブル技術仕様

-般的な技術データ

接続方式	ピンコネクタ	車両で使用される電子機器	No
LEDモジュールの形状	丸型	淡色(CCT)	5700K, White
小電流	2532 lm	 放射角	100°
照度レベル	819 lux	 動作寿命	60.000 h
取り付け方式	ねじ取り付け	 ドリル穴間隔	896 mm
保護度合い	IP40		

接続データ

バージョン	ピン、ストレート	極数	4
 コーディング	A-coded	 接続スレッド	M8
締付けトルク	0.6 Nm		ピン1: コントロールホ ワイト LED 24V DC, ピン 2: NC, ピン3: GND (-), ピン4: NC

材料データ

LEDカバーの材質	PMMA	ハウジング主要材質	硬質陽極酸化アルミニウム

作成日 05.11.2025 02:52:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

雷怎	デー	. 々
H-XI	,	,

定格電圧	24 V DC	定格電流	845.8 mA
電源	20.3 W	調光可能	はい、無段階の調光
分類			
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



極スキーム

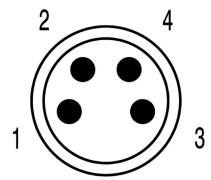



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

直線



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあ ります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラー は個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可 能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは 堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。M8 丸型プラグインコネクタは、限られたスペースのアプリ ケーションに対して、特に適しています。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術 により、フェルール端子を使用して、導体を接続素子に 差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続も サポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

数量

種別 SAIBGS-P-4A-3.5/5-M8

1803880000 注文番号 GTIN (EAN)

4032248259861

バージョン

フィールド接続可能コネクタ, **M**8

PUR ハロゲンフリー 黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアク チュエータの配線、データや電力の送信など、さまざま なアプリケーションで使用されています。成形ケーブル は、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済 接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、 衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性がり ます。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざま な M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを 設計しているため、お客様のアプリケーションに必要な ソリューションを見つけることができます。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要 でしょうか?当社へお知らせください。

一般注文データ

125 11 7		
種別	SAIL-M8BG-4-1.5U	バージョン
注文番号	9457850150	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4,
GTIN (EAN)	4032248403387	1.5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いい
数量	1 ST	え, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8BG-4-3.0U	パージョン
注文番号	9457850300	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 3
GTIN (EAN)	4032248403394	m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
数量	1 ST	シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8BG-4-5.0U	バージョン
種別 注文番号	SAIL-M8BG-4-5.0U 9457850500	パージョン センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 5
注文番号	9457850500	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 5
注文番号 GTIN (EAN)	9457850500 4032248229208	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
注文番号 GTIN (EAN) 数量	<u>9457850500</u> 4032248229208 1 ST	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	9457850500 4032248229208 1 ST SAIL-M8BG-4-10U	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ パージョン
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	9457850500 4032248229208 1 ST SAIL-M8BG-4-10U 9457851000	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ パージョン センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SAIL-M8GM8G-4-1.0U	パージョン
注文番号	<u>1880470100</u>	センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数 : 4, 1 m,
GTIN (EAN)	4032248555499	ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ,
数量	1 ST	LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8GM8G-4-2.0U	パージョン
注文番号	<u>1880470200</u>	センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数 : 4, 2 m,
GTIN (EAN)	4032248733965	ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ,
数量	1 ST	LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8GM8G-4-3.0U	パージョン
注文番号	<u>1880470300</u>	センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数 : 4, 3 m,
GTIN (EAN)	4032248487875	ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ,
数量	1 ST	LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ