


## VT-TM 2/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

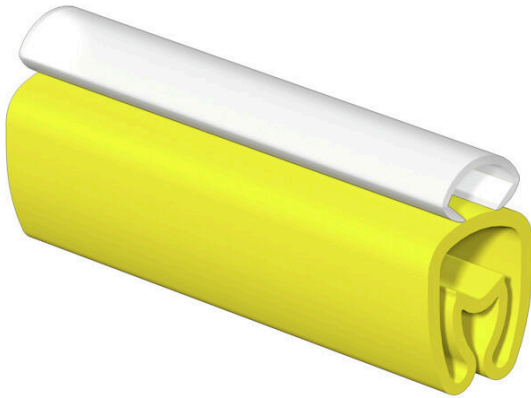

## 一般注文データ

バージョン	, ソケット x 5.3 mm, TPU, 色: 黄色, 透明, 導体外径: 4 - 10 mm
注文番号	<a href="#">2902810000</a>
種別	VT-TM 2/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005365
数量	100 items

## VT-TM 2/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.2087 inch
正味重量	0.92 g		

## 温度

動作温度範囲 -30...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	5.3 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	黄色, 透明
ハロゲン	いいえ	基本材質	TPU
印刷文字	非搭載	推奨業種	輸送, 機械
動作温度範囲	-30...90 °C		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.75 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	10 mm
導体外径、最小	4 mm	導体外径	4 - 10 mm
接続配線の断面	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## VT-TM 2/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカ―です。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカ―です
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	TM-I 30 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1876390000</a>	TM-I, マーカ―の挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248466450	
数量	300 ST	
種別	TM-I 30 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1876370000</a>	TM-I, マーカ―の挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248466443	
数量	300 ST	
種別	TM-I 30 MC NE RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1876380000</a>	TM-I, マーカ―の挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4032248466474	
数量	300 ST	
種別	TM-I 30 MC NE BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1876400000</a>	TM-I, マーカ―の挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248466467	
数量	300 ST	
種別	TM-I 30 MC NE GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1365610000</a>	TM-I, マーカ―の挿入, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4050118171907	
数量	300 ST	

## VT-TM 2/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## TM-I 30



プロセスの信頼性：TM-I  
TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タブが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

## 一般注文データ

種別	TM-I 30 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2005530000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390070	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 30 MM GE	バージョン
注文番号	<a href="#">2005700000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390339	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 30 MM RT	バージョン
注文番号	<a href="#">2005870000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4050118390384	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 30 MM BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2005990000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4050118390452	
数量	2000 ST	