

## SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 機能とメリット

- イーサネット -APL 準拠
- 省スペースで軽量な形状
- RJ45およびM12接続に代わるコスト効率の高い選択肢
- PUSH IN、SNAP IN、締め付けヨーク、または引張りばねの接続で使用可能
- THT と THR はんだプロセスに好適
- IEEE 802.3cg-2019 準拠、10 Mbit/s のロングレンジ (1000m) 通信
- IEEE 802.3bu 準拠の PoDL リモート電源
- イーサネット -APL は、すべての IIoT デバイスに適合し、プロセス業界に合わせて調整されています

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | シールドクランプ、アクセサリ、ねじフランジ、極数: 1, 亜鉛めっき, シルバーグレー, 箱 |
| 注文番号       | <a href="#">2903230000</a>                     |
| 種別         | SH ETH U                                       |
| GTIN (EAN) | 4099986575172                                  |
| 数量         | 25 items                                       |
| パッケージ      | 箱  |

## SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 26.9 mm | 奥行き (インチ) | 1.0591 inch |
| 高さ   | 15.1 mm | 高さ (インチ)  | 0.5945 inch |
| 幅    | 22.4 mm | 幅 (インチ)   | 0.8819 inch |
| 正味重量 | 2.48 g  |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

|           |                     |           |        |
|-----------|---------------------|-----------|--------|
| 極数        | 1                   | シールド材質    | スチール   |
| シールド      | 360° shield contact | 側面終端、特性   | ねじフランジ |
| 接続方式      | ねじ接続                | ケーブル直径、最大 | 8 mm   |
| ケーブル直径、最小 | 4.5 mm              | 製品ファミリー   | アクセサリ  |
| シールド面     | 亜鉛めっき               |           |        |

## 材料データ

|         |         |              |          |
|---------|---------|--------------|----------|
| 色       | シルバーグレー | カラーチャート (類似) | RAL 7001 |
| 接点材質    | 銅合金     | 接触表面         | 亜鉛めっき    |
| 保管温度、最小 | -40 °C  | 保管温度、最大      | 80 °C    |
| 動作温度、最小 | -40 °C  | 動作温度、最大      | 80 °C    |

## 梱包

|       |          |        |           |
|-------|----------|--------|-----------|
| パッケージ | 箱        | VPE 長  | 118.00 mm |
| VPE幅  | 89.00 mm | VPEの高さ | 31.00 mm  |


## 重要なメモ

## 注意事項

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

図面

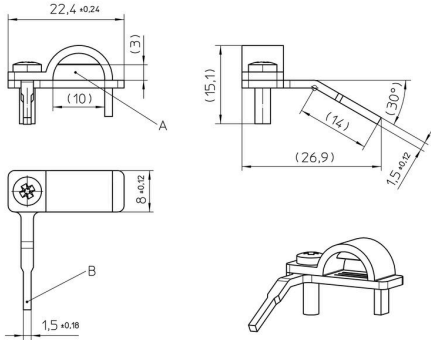

A) Clamping range  
 B) Contact pin for cross sections 1,5mm<sup>2</sup>  
 Units are in millimeters [mm] and degrees [°]

