

P BAG XL SET 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | ツール, アクセサリ |
| 注文番号 | 2903460000 |
| 種別 | P BAG XL SET 3 |
| GTIN (EAN) | 4099986009233 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |

P BAG XL SET 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 深さ | 220 mm | 奥行き (インチ) | 8.6614 inch |
| 高さ | 60 mm | 高さ (インチ) | 2.3622 inch |
| 幅 | 320 mm | 幅 (インチ) | 12.5984 inch |
| 正味重量 | 1666.79 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

技術データ

| | |
|------|------------|
| 項目説明 | ツールバッグ、実装済 |
|------|------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

P BAG XL SET 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**不適合**

工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはこうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 種別 | P BAG BIG | バージョン |
| 注文番号 | 2576620000 | ツール、アクセサリ |
| GTIN (EAN) | 4050118650594 | |
| 数量 | 1 ST | |

ツール

- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | STRIPAX | バージョン |
| 注文番号 | 9005000000 | ツール、ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| 数量 | 1 ST | |

カットツール

最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

P BAG XL SET 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | KT 8 | バージョン |
| 注文番号 | 9002650000 | カットツール, 片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| 数量 | 1 ST | |

ツール

PVC 製ケーブル対応シーストリッパー



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | AM 25 | バージョン |
| 注文番号 | 9001540000 | ツール, シーストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| 数量 | 1 ST | |

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | PZ 6 ROTO L | バージョン |
| 注文番号 | 1444050000 | プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , ト |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | ラビーズクリンプ |
| 数量 | 1 ST | |


P BAG XL SET 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー（マイナス用）

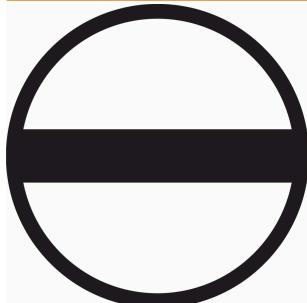


VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749610000 | 取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDIS SLIM 0.8X4.0X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749620000 | 取付けツール、刃幅 (B): 4 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.8 |
| GTIN (EAN) | 4050118896367 | mm |
| 数量 | 1 ST | |

クロスヘッドスクリュードライバ、フィリップ製

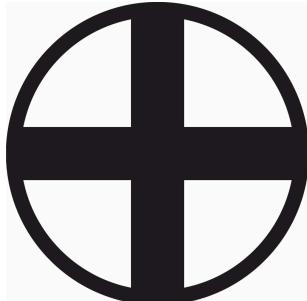

VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SDIK SLIM PH1 X 80 | バージョン |
| 注文番号 | 2749650000 | スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896398 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDIK SLIM PH2 X 100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749660000 | スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 | |
| 数量 | 1 ST | |