

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

注文番号	2903600000
種別	TOP CASE ULTIMATE PLUS
GTIN (EAN)	4099986009370
数量	1 items

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	352 mm	奥行き (インチ)	13.8582 inch
高さ	255 mm	高さ (インチ)	10.0394 inch
幅	465 mm	幅 (インチ)	18.3071 inch
正味重量	13223 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

技術データ

項目説明 ツールケース

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別	TOP CASE	バージョン
注文番号	1345330000	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
数量	1 ST	

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール、ストリップングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	KBZ 180	バージョン
注文番号	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
数量	1 ST	

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	FRZ S 160	バージョン
注文番号	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE 絶縁細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	SE HD 180	バージョン
注文番号	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
数量	1 ST	

ツール



- 直径 8 ~ 13 mm の湿気が多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例：NYM ケーブル、3 x 1.5 mm ~ 5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

一般注文データ

種別	STRIPPER ROUND TOP	バージョン
注文番号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

ソケットレンチセット



アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1.5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

種別	VT LCL	バージョン
注文番号	2436670000	テストツール、ケーブル検出器
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

LCD ディスプレイ搭載



- 電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2 極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。
- LCD ディスプレイ搭載
 - VDE 規格準拠、
 - 高ピーク電圧強度
 - あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別	VT DIGI PRO	バージョン
注文番号	9918870000	テストツール、2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

種別	FOLDING RULER	バージョン
注文番号	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバースセット



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	バージョン
注文番号	2749580000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118896329	
数量	1 ST	

カッター



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

種別	SLICER 1K	バージョン
注文番号	9918160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
数量	1 ST	

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

種別	SPIRIT LEVEL	バージョン
注文番号	2888400000	ツール、アクセサリ
GTIN (EAN)	4064675875444	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



PVC 製ケーブル対応シースストリッパー

一般注文データ

種別	AM 25	バージョン
注文番号	9001540000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4008190138271	
数量	1 ST	


ハンマー



一般注文データ

種別	HAMMER	バージョン
注文番号	2888420000	ツール, アクセサリ
GTIN (EAN)	4064675875468	
数量	1 ST	

プレスツール

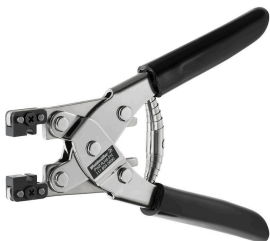

ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。
ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。
DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。
ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	WPZ 250	バージョン
注文番号	2886220000	ウォーターポンプペンチ
GTIN (EAN)	4064675855224	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

弓のこ



一般注文データ

種別	PUK HACKSAW	バージョン
注文番号	2888390000	ツール, アクセサリ
GTIN (EAN)	4064675875437	
数量	1 ST	

連続テスト



導電性テスターの完全絶縁のプラスチック製ハウジングは、耐衝撃性および耐破壊性を備えており、それらの機器は過酷な状況でも日常使用に適しています。トーチを内蔵しているため、不具合のあるケーブルを迅速かつ安全に発見することができます。導電性試験の結果は、視覚的あるいは聴覚的に通知できます。

一般注文データ

種別	VT CTL	バージョン
注文番号	2436690000	テストツール, 試験装置
GTIN (EAN)	4050118450040	
数量	1 ST	

キャビネットキー



ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は各配線スペースに固定されます。ワイドミューラーはスクルーねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

種別	CROSS-KEY UNIVERSAL	バージョン
注文番号	9918130000	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 10 HEX	バージョン
注文番号	1445070000	ワイヤ端フェルルール用圧着ツール, 0.25mm ² , 10mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118250312	
数量	1 ST	

電圧テスター



電気システムや機器の設置、修理、修理には、検査機器が不可欠です。

ワイドミュラーは、

電圧テスター、クランプオンメータ、電源ソケット / 遮断器テストなど、幅広い検査機器を用意しています。ワイドミュラーは、開発・設計作業におけるユーザーの要望や経験を常に考慮しているため、ワイドミュラー製装置は実用的なアプリケーションのニーズに合わせて設計され、信頼性が非常に高いです。

一般注文データ

種別	SD ELEC PRO	バージョン
注文番号	2855000000	電圧テスト, 該当なし
GTIN (EAN)	4064675530343	
数量	1 ST	

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。

ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。

ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

種別	FLEXIMET 5 M	バージョン
注文番号	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：
 • ワイドモジュラーカラーコード
 • DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	バージョン	
注文番号	9025430000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN	
GTIN (EAN)	4008190337162		
数量	1 ST		

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX 16	バージョン	
注文番号	9005610000	ツール, ストリッピングおよび切削工具	
GTIN (EAN)	4008190183875		
数量	1 ST		
種別	AM 12	バージョン	
注文番号	9030060000	ツール, シースストリッパー	
GTIN (EAN)	4008190337827		
数量	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリップツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリップツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 16	バージョン
注文番号	9012600000	プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、6mm ² 、16mm ² 、イン
GTIN (EAN)	4008190035440	デントクリンプ
数量	1 ST	

非絶縁スクリウドライバーセット



ワイドミュラー SoftFinish 一般用途スクリウドライバー、硬化クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、マットクロム仕上。

一般注文データ

種別	SD SET T10/15/20/25/30/...	バージョン
注文番号	2749230000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118895520	
数量	1 ST	

ビットアソートメント、E6.3

DIN 3126 の 1 / 4 インチ六角ドライバー、機器直接接続対応 E6.3 型



一般注文データ

種別	BIT-BOX 11	バージョン
注文番号	2748110000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118894493	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ビットホルダー



効率的で正確な作業を求める場合、正確なトルクの使用が不可欠です。これはまた、高い繰り返し精度も保証します。

人間工学に基づいたグリップと独自の交換可能ビットシステムを備えた新しいワイドミューラートルクスクリュードライバーは、こうした作業に最適です。

- 小型で、特に軽量な形状
- 付属の特殊ツール (提供) でトルク設定するため、意図しない不正な設定はできません。
- トルク範囲適合の人間工学に基づくハンドルサイズ。
- ツールは定期的に検査を受けてID番号が付与され、検証および製品参照により 100 % の品質管理が行われます。
- 設定トルクに達すると「カチッ」という音で明確にわかるので、無駄な締め付けが起りません。
- 高品質の耐摩耗ツール用鋼材で製造された交換可能な刃。
- すべてのツールは、以下の精度要件を満たします。EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14M
- トリガ精度は、設定スケール値の $\pm 6\%$ です。

一般注文データ

種別	SD BITHOLDER 1/4	バージョン
注文番号	2888380000	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675875420	
数量	1 ST	

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ねじ回し / 切断複合ツール「Swiftly® CS」



複合型切削 / 被覆剥き工具 Swiftly® CS および Swiftly® CS セットは、1.5 mm² までの単線と 2.5 mm² までの可撓導体ケーブルの銅線を圧着不要で切断と被覆を行います。

一般注文データ

種別	SWIFTY CS SET	バージョン
注文番号	9006060000	切り込み・ねじ込み工具, 片手操作の切削工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

電子細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	SUPER CUT	バージョン
注文番号	9205150000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248698950	
数量	1 ST	

非絶縁スクリウドライバーセット



ワイドミュラー SoftFinish 一般用途スクリウドライバー、硬化クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、マットクロム仕上。

一般注文データ

種別	SD EL SET 1.5-4.0/PH0/1	バージョン
注文番号	2750160000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118895926	
数量	1 ST	