


V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

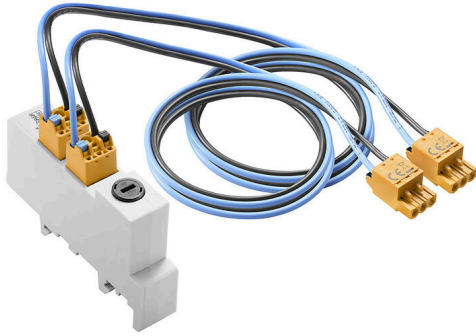

一般注文データ

注文番号	2904480000
種別	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-07-23T00:00:00+02:00
代替製品	V-ZPA FUSE HOLDER E

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	65.5 mm	奥行き (インチ)	2.5787 inch
高さ	95.2 mm	高さ (インチ)	3.748 inch
幅	18.5 mm	幅 (インチ)	0.7283 inch
正味重量	144 g		

温度

保管温度		動作温度	-25 °C...55 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

汚染度	2
-----	---

一般データ

光学機能表示	該当なし	設計	アダプタプラグ
色	グレー	保護度合い	IP00
取り付けレール	バスバー	音響信号	いいえ
動作高度	≤ 4000 m		

公称データ IEC/EN

シグナリング接点	いいえ	定格電圧 (AC)	240 V
定格電流 IN	6.3 A	電圧種別	AC
フューズ保護	6.3 A	標準	IEC 61984
音響信号	いいえ	短絡電流定格ISCCR	25 kA
一体型バックアップヒューズ	はい		

一般データ

保護度合い	IP00	色	グレー
-------	------	---	-----

接続データ

被覆剥き長さ	13 mm	導体接続方法	PUSH IN
クランプ範囲、定格接続	2.5 mm ²	導体断面、固定式、最大	2.5 mm ²
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	2.5 mm ²	接続断面、撚線、最小	0.82 mm ²
接続断面、撚線、最大	2.5 mm ²		

電気データ

電圧種別	AC
------	----

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		