

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

SNAP IN

PROFINET仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 電源コネクタ, プラグ, PROFINET |
| 注文番号 | 2912590000 |
| 種別 | IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT |
| GTIN (EAN) | 4099986536418 |
| 数量 | 1 items |

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 36.2 mm | 高さ (インチ) | 1.4252 inch |
| 幅 | 26.8 mm | 幅 (インチ) | 1.0551 inch |
| 長さ | 85.4 mm | 長さ (インチ) | 3.3622 inch |
| 正味重量 | 96 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般基準

| | | | |
|--------|--|------------|--------|
| コネクタ規格 | in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126 | 証明書番号 (UR) | E92202 |
|--------|--|------------|--------|

標準

| | |
|--------|--|
| コネクタ規格 | in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126 |
|--------|--|

電気プロパティ

| | | | |
|------|------|------------|------|
| 動作電圧 | 24 V | 50 °Cの通電容量 | 16 A |
|------|------|------------|------|

一般データ

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 極数 | 5 | 接触表面 | ニッケル下地金メッキ |
| シールド | シールドなし | UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 色 | シルバーグレー | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ |
| 接点材質 | 銅合金 | 配線接続断面、細径撲線、最大 | 2.5 mm ² |
| 配線接続断面、細径撲線、最小 | 0.75 mm ² | シーズ直径、最大 | 13 mm |
| シーズ直径、最小 | 8 mm | 保護度合い | IP65, IP67 |
| プラギング回数 | ≥ 100 | 汚染度 | 2 |
| 接続 1 | PushPull Power | 接続 2 | SNAP IN |
| ケーブルシール素材 | EPDM | シール素材 | NBR |
| インターロックの種類 | 押しこみ | | |

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

重要なメモ

製品情報 外径 6 ~ 8 mm ケーブルの場合は、追加のリダクションシールを注文してください。

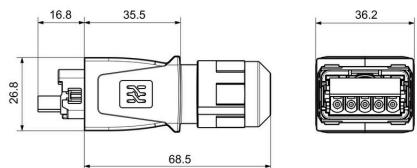
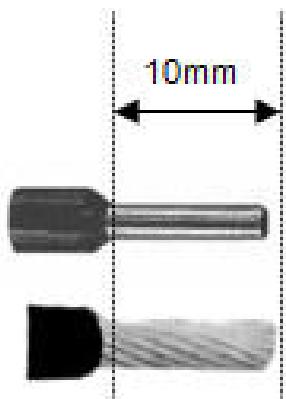
分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****図面**

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

図面

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

個別の部品

PROFINET仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

**一般注文データ**

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | IE-REDU-6-8-PS-VAPM | バージョン |
| 注文番号 | 2531330000 | 電源コネクタ, プラグ, シールインサート, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4050118545227 | |
| 数量 | 10 ST | |