

**EL KSM 8.8 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**MultiMark の MultiFit**

コネクタは競合他社製コネクタ対応

弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。  
 この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
  - 連続ストリップにより、設置時間を節約
  - 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
  - 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
  - 製造元に依存しない事による柔軟性
  - Firm hold and durable printing
  - Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence

**一般注文データ**

バージョン	端子マーク, 8.8 x , ピッチ (mm) (P): 8.80 白色
注文番号	<a href="#">2922670000</a>
種別	EL KSM 8.8 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4099986618275
数量	1 items

**EL KSM 8.8 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.25 mm	奥行き (インチ)	0.0098 inch
高さ	8.8 mm	高さ (インチ)	0.3465 inch
長さ	30 m	長さ (インチ)	1181.1024 inch
正味重量	92.4 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

印刷の配置	水平および垂直	印刷種別	ニュートラル
印刷方法	熱伝達	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
長さ	30 m	基本材質	ポリプロピレン
印刷文字	非搭載		

**コネクタマーカー**

ピッチ (mm) (P)	8.80 mm
--------------	---------

**分類**


ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**EL KSM 8.8 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

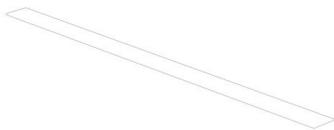

**EL KSM 8.8 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

### 一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	