


U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

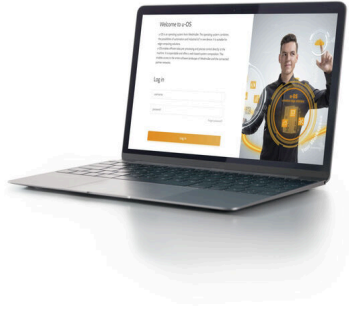

一般注文データ

注文番号	2924070000
種別	U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M
数量	1 items

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量 0 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム要件

u-OS App CODESYS Runtime SLのシステム要件	ソフトウェアの名称	CODESYS Development System
	対応ソフトウェアバージョン	3.5.19.10以上
	要ライセンス	いいえ
	ソフトウェアの名称	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
ライセンス対象デバイスのランタイムバージョン	対応ソフトウェアバージョン	4.7.0以上
	要ライセンス	いいえ
	ソフトウェアの名称	u-OS App CODESYS Runtime SL
	対応ソフトウェアバージョン	4.9.0.0以上
	要シングルデバイスライセンス	はい

ライセンス情報

オプションの追加フィールドバスインスタンス、最大	追加のフィールドバス用通信プロトコルのインスタンス	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	サポートされるインスタンスの個数、最大	12
サポートされる入力/出力チャンネルの個数、最大	8192	
生成されたバイナリコードサイズ、最大	12 MB	
可視化ソフトウェアのライセンス	同梱の可視化ソフトウェアライセンスの名称	CODESYS-VISU-S
	使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数128
	追加予約可能な可視化ソフトウェアライセンスの名称	U-OS-CODESYS-VISU-M
	使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数2048
	追加予約可能な可視化ソフトウェアライセンスの名称	U-OS-CODESYS-VISU-L
	使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数4096
	追加予約可能な可視化ソフトウェアライセンスの名称	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数8192
	追加予約可能な可視化ソフトウェアライセンスの名称	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数無制限
通信ソフトウェアのライセンス	同梱の通信ソフトウェアライセンスの名称	CODESYS - 通信S
	使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数512
	追加予約可能な通信ソフトウェアライセンスの名称	U-OS-CODESYS-通信 M
	使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数4096
	追加予約可能な通信ソフトウェアライセンスの名称	U-OS-CODESYS-通信 XXL
使用可能なデータポイントの個数、最大	データポイント数無制限	
選択可能なイーサネットベースのフィールドバスインスタンス	イーサネットベースのフィールドバス用通信プロトコルのインスタンス	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	サポートされるインスタンスの個数、最大	4

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		