

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のフィードスルー端子台と渡り配線を組み合わせると、定格断面面積が異なる端子台で、柔軟な電位分布が可能になります。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 電位分電器端子, ねじ接続, 黒/黄色, 35 mm ² , 110 A, 1000 V, 接続数: 5, レベル数: 1 |
| 注文番号 | 2924990000 |
| 種別 | AWPD 35 4X10 FE |
| GTIN (EAN) | 4099986639171 |
| 数量 | 20 items |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 51.6 mm | 奥行き (インチ) | 2.0315 inch |
| 高さ | 86.18 mm | 高さ (インチ) | 3.3929 inch |
| 幅 | 16.2 mm | 幅 (インチ) | 0.6378 inch |
| 正味重量 | 40 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -60 °C...65 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 110 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

UL評価データ

| | | | |
|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus) | 2 AWG | 証明書番号 (cURus) | E60693 |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 14 AWG | コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 14 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 2 AWG | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | B9 | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
| 接続方向 | 上部 | 締付けトルク、最大. | 2.5 Nm |
| 締付けトルク、最小. | 2.5 Nm | 被覆剥き長さ | 17 mm |
| 接続方式 2 | PUSH IN | 接続方式 | ねじ接続 |
| 接続数 | 5 | クランプ範囲、最大 | 35 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 1.5 mm ² | クランプネジ | M 6 |
| 刃寸法 | 1 x 5.5 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 2 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 35 mm ² | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² | |
| 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最大 | | 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 35 mm ² | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² | |
| 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最大 | | 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小 | |
| 配線接続断面、細径撓線、最大 | 35 mm ² | 配線接続断面、細径撓線、最小 | 1.5 mm ² |
| 接続断面、撓線、最大 | 35 mm ² | 接続断面、撓線、最小 | 1.5 mm ² |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 6 mm ² | ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 1.5 mm ² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 35 mm ² | 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 1.5 mm ² |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| クランプ範囲、追加接続、最大 | 10 mm ² | クランプ範囲、追加接続、最小 | 0.5 mm ² |
| 導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 | 10 mm ² | 導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最小 | 0.5 mm ² |
| 導体断面、フレキシブル、追加接続、最 小 | 0.5 mm ² | 定格断面、追加接続 | 6 mm ² |
| 接続ワイヤの断面、マルチコア、その他 の接続、最小 | 0.5 mm ² | 接続導体断面積、マルチコア、追加接 続、最大 | 10 mm ² |
| 接続導体断面積、AWG、追加接続、最 小 | AWG 20 | 接続導体断面積、ソリッドコア、追加の 0.5 mm ² | |
| 接続導体断面積、ソリッドコア、追加の 0.5 mm ² | | 接続種別、追加接続 | PUSH IN |
| 接続配線の断面、フレキシブル、追加接 続、最大 | 10 mm ² | 接続配線の断面、AWG、追加接続、最 大 | AWG 6 |

システム仕様

| | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|-------|
| バージョン | ハイブリッド端子, ポтенシャル分電器 | エンドカバープレートの要求 | いいえ |
| 電位数 | 1 | レベル数 | 1 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 5 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | 取り付けレール | TS 35 |
| N 関数 | いいえ | PE 関数 | いいえ |
| PEN 関数 | いいえ | | |

全般

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 2 |
| 標準 | IEC 60947-7-1 | 取り付けレール | TS 35 |

材料データ

| | | | |
|--------|-------|-------------|------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 黒/黄色 |
| 操作要素の色 | 橙色 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |

評価データ

| | | | |
|------------|--------------------|------------------------|---------|
| 定格断面 | 35 mm ² | 定格電圧 | 1000 V |
| 定格 AC 電圧 | 1000 V | 定格 DC 電圧 | 1000 V |
| 公称電流 | 110 A | 最大導体電流 | 110 A |
| 標準 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 0.26 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 8 kV | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 4.00 W |
| サージ電圧カテゴリー | III | 汚染度 | 3 |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|-----|--------|-------|
| 開放側面 | 閉 | 嵌合仕様 | はい |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式 | TS 35 |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 | | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

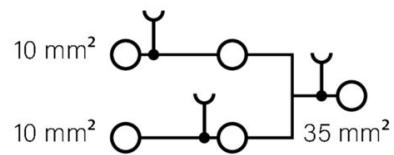

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WS 8/16



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。


MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS-A 8/16 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2619910000 | WS, 端子マーカー, 8 x 16 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626179 | |
| 数量 | 200 ST | |

エンドブラケット

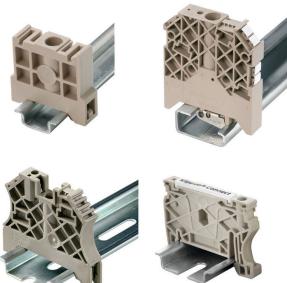

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SCL/1 VO | バージョン |
| 注文番号 | 2661280000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 VO BK | バージョン |
| 注文番号 | 2661300000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 VO GY | バージョン |
| 注文番号 | 2661290000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 1.5N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1985580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985680000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985800000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1985410000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985530000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985650000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985700000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1985600000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1985480000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | |
| 数量 | 60 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 1.5N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985550000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1985490000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985570000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1985500000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985590000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985710000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1985620000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985820000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1985510000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985610000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 1.5N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1985520000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985630000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985750000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1985540000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985640000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1985560000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985660000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1527690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527880000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108910000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527540000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527740000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108470000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1527720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527890000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108920000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527570000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527590000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527780000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108700000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527620000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108710000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1527730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527920000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2109000000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527630000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527820000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1527640000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527830000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1527670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527840000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108870000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| 数量 | 20 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1527680000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527870000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108900000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1528090000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528230000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460740000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527930000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528040000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460450000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527940000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528080000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/30 BL | バージョン |
| 注文番号 | 2561610000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm |
| 数量 | 5 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/30 | バージョン |
| 注文番号 | 2561580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/30 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2561600000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/32 | バージョン |
| 注文番号 | 2561670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527970000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528120000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460800000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527980000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528140000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1528130000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528240000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527990000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528170000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460780000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1528020000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528180000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1528030000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528190000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460760000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1528070000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528220000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460750000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 2733970000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066811 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1985740000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370362 | |
| 数量 | 60 ST | |

AWPD 35 4X10 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 6N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985830000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118370232 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1985760000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118370263 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985840000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118370379 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1985780000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118370287 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985850000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 2733950000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675066699 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 6N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 2733960000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675066804 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm |
| 数量 | 20 ST | |

テストアダプターとテストソケット

端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | バージョン |
| 注文番号 | 1276300000 | プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm ² , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| 数量 | 20 ST | |