

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, 熱転写プリンター, 熱転写, 300 DPI, MultiMark, ラベルリール
注文番号	<a href="#">2931840000</a>
種別	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
数量	1 items

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	288 mm	奥行き (インチ)	11.3386 inch
高さ	460 mm	高さ (インチ)	18.1102 inch
幅	252 mm	幅 (インチ)	9.9212 inch
正味重量	10000 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

## システムにラベルを貼付

マーカー種別	MultiMark, ラベルリール	印刷方法	熱転写
インターフェース	USB 2.0, Ethernet	ソフトウェア	M-PRINT® PRO
電源電圧	100...240 V AC	オペレーティングシステム	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
印刷速度	max. 150 mm/s	印刷解像度、最大	300 DPI
ダウンロード	M-Print PRO	同梱	電源ケーブル, USB ケーブル, 英国プラグ, USプラグ, プリンタドライバ, リボンMM-TB 25/360 SW インクリボン, リボンMM 110/360 SW インクリボン, 印刷ローラー, 加圧ローラー, W-LANスティック

## 分類

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005090000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005080000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 110/300 WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2918800000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4099986574878	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2005040000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS

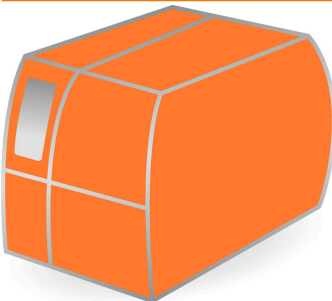

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	


THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R

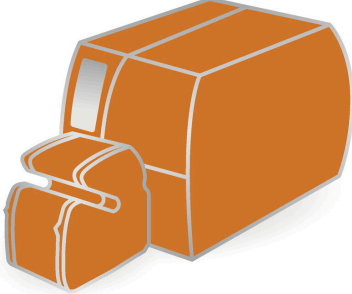

一般注文データ

種別	MULTIMARK R-FIX	バージョン	
注文番号	<a href="#">2931850000</a>		
GTIN (EAN)	4099986669888		
数量	1 ST		

## M-Print® PRO



マーカールラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカールの印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカール (画像を含む) の総合製品カタログ
- マーカールラベルは、必要なレベルで設計できます
- 個別テキスト文字の個別設定書式 (RTF)
- テキストとその形式をコピーして貼り付け
- UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- 広範な画像形式  
(\* .bmp、\* .wmf、\* .png、\* .ico、\* .jpeg、\* .jpg、\* .tif、\* .gif)
- 電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- 製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- インターネット経由のオンライン更新サービス
- ワイドミュラーコンフィギュレータ (WMC) インターフェース
- 独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (\*.txt、\*.csv、\*.xml など) のインポートウィザード
- CAE システムからのデータ転送
- 恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター (PrintJet CONNECT、THMMultiMark など)、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- 出力装置の最適かつ高速な適応
- マーカールラベルのマルチレベル構造

## 一般注文データ

種別	M-PRINT PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">1905490000</a>	マーキング用ソフトウェア, ソフトウェア, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	プリンタソフトウェア
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## THM WO-R



## 一般注文データ

種別	THM WO-R VIN 12.7/19.1 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2932070000</a>	導体およびケーブルマーカ-、12.7 x 19.1 mm, 白色
GTIN (EAN)	4099986670792	
数量	7450 ST	
種別	THM WO-R VIN 12.7/38.1 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2932100000</a>	導体およびケーブルマーカ-、12.7 x 38.1 mm, 白色
GTIN (EAN)	4099986670822	
数量	4000 ST	
種別	THM WO-R VIN 25.4/19.1 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2932080000</a>	導体およびケーブルマーカ-、25.4 x 19.1 mm, 白色
GTIN (EAN)	4099986670808	
数量	7450 ST	
種別	THM WO-R VIN 25.4/25.4 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2932090000</a>	導体およびケーブルマーカ-、25.4 x 25.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4099986670815	
数量	5800 ST	
種別	THM WO-R VIN 25.4/31.8 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2932130000</a>	導体およびケーブルマーカ-、25.4 x 31.8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4099986670853	
数量	4750 ST	
種別	THM WO-R VIN 25.4/38.1 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2932110000</a>	導体およびケーブルマーカ-、25.4 x 38.1 mm, 白色
GTIN (EAN)	4099986670839	
数量	4000 ST	
種別	THM WO-R VIN 25.4/57.2 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">3062890000</a>	
GTIN (EAN)	4099987049283	
数量	2750 ST	
種別	THM WO-R VIN 25.4/63.5 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2932120000</a>	導体およびケーブルマーカ-、25.4 x 63.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4099986670846	
数量	2450 ST	