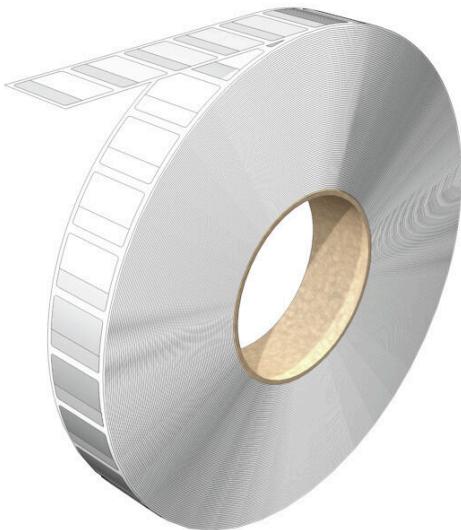


**THM WO-R VIN 25.4/19.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 25.4 x 19.1 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2932080000</a>
種別	THM WO-R VIN 25.4/19.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670808
数量	7450 items

## THM WO-R VIN 25.4/19.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.07 mm	奥行き (インチ)	0.0028 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	19.1 mm	幅 (インチ)	0.752 inch
正味重量	0.11 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	19.1 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	ビニールフィルム
印刷文字	非搭載	ロールあたりの数	5800

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	12 mm <sup>2</sup>
導体外径、最大	4 mm	導体外径、最小	2 mm
接続配線の断面	12 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**THM WO-R VIN 25.4/19.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

### 一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW

バージョン

注文番号 [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST