


THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

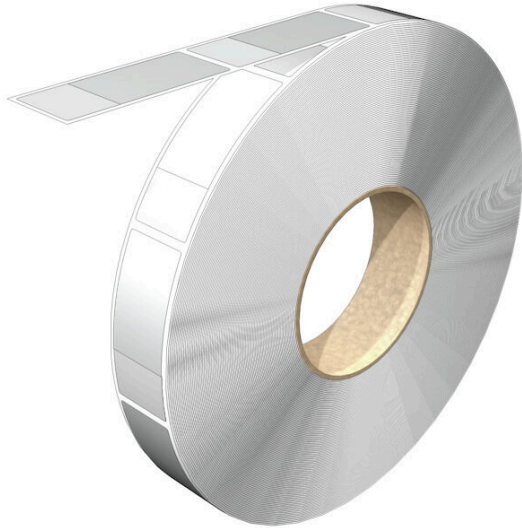

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ、25.4 x 63.5 mm, 白色
注文番号	2932120000
種別	THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS
GTIN (EAN)	4099986670846
数量	2450 items

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.0012 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	63.5 mm	幅 (インチ)	2.5 inch
正味重量	0.35 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	63.5 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	ビニールフィルム
印刷文字	非搭載	ロールあたりの数	2450

導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	はい	導体断面、最大	113 mm ²
導体外径、最大	12 mm	導体外径、最小	8 mm
接続配線の断面	113 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	