

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの u-view Advanced タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。このシリーズはスワイプジェスチャーやグローブ操作に対応した高解像度の静電容量式の 7 インチから 21.5 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

一般注文データ

注文番号	2932870001
種別	UV66-ADV-7-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099987589772
数量	1 items

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き (インチ)	2.0472 inch
高さ	146.92 mm	高さ (インチ)	5.7842 inch
幅	205 mm	幅 (インチ)	8.0709 inch
壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	6 mm
正味重量	1270 g		

温度

湿度 95% 相対空気湿度、40°C
で結露なき事

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
SCIP	84ae9d99-1662-4798-ad33-3fe26637f337

システムデータ

メモリ (RAM)	4 GB	インターフェース	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.2	メモリ	16 MB
背後のインタフェース	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	プロセッサ	NXP® ARM® Cortex™- A53 i.MX 8M Mini
メモリ (フラッシュ)	16 GB		

一般データ

保護度合い	組み込み: IP66, エンクロージャ: IP20		
オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.2		
電圧供給範囲	電圧種別	DC	
	電圧、最小	19.2 V	
	電圧、最大	28.8 V	
電圧供給	24 V DC		
消費電力	電力消費、公称	13.2 W	
	消費電力、最大	19.9 W	
LCD 付き MTBF	5.32 a		

備品

サイズ	7"	分解能	1024 x 600
表示可能な色の数	16000000	輝度	425 cd/m ²
タッチスクリーン	投影型静電容量 (P-CAP)	材料表示	強化ガラス
材質フレーム	アルミニウム		

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


図面

Maße (mm) / Dimensions (mm)

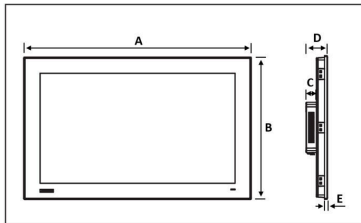

	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out

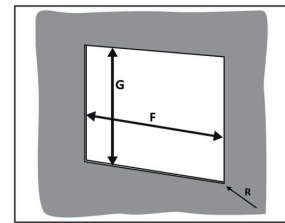

	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

