

**UV66-ADV-10-CAP-W-V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーの u-view Advanced タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。このシリーズはスワイプジェスチャーやグローブ操作に対応した高解像度の静電容量式の 7 インチから 21.5 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

**一般注文データ**

注文番号	2933040000
種別	<a href="#">UV66-ADV-10-CAP-W-V2</a>
GTIN (EAN)	4099986674455
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-12-09T00:00:00+01:00
代替製品	

## UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E230683

## 寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き (インチ)	2.0472 inch
高さ	202.3 mm	高さ (インチ)	7.9646 inch
幅	283.1 mm	幅 (インチ)	11.1456 inch
正味重量	2340 g		

## 温度

保管温度	-30 °C ... +70 °C	動作温度	-20 °C ... 60 °C
湿度	95% 相対空気湿度、40°C で結露なき事		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

## システムデータ

メモリ (RAM)	4 GB	オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.0.
メモリ	16 MB	背後のインターフェース	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
プロセッサ	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini	メモリ (フラッシュ)	16 GB

## 一般データ

保護度合い	組み込み : IP66, エンクロージャ : IP20
オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.0.
電圧供給範囲	電圧種別 電圧、最小 電圧、最大
	DC 19.2 V 28.8 V
電圧供給	24 V DC
消費電力	電力消費、公称 消費電力、最大
	16.3 W 19.9 W

## 備品

サイズ	10.1"	分解能	1280 x 800
表示可能な色の数	16000000	輝度	500 cd/m²
タッチスクリーン	投影型静電容量 (P-CAP)	材料表示	ガラス
材質フレーム	アルミニウム被覆		

**UV66-ADV-10-CAP-W-V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****分類**

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


**UV66-ADV-10-CAP-W-V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

Maße (mm) / Dimensions (mm)

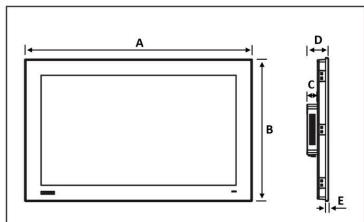

Montageausschnitt / Panel cut-out

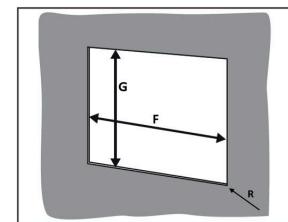

	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10,1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15,6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21,5"	558,4	349,8	25	52	7

	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10,1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15,6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21,5"	549,8	341,3	5

## u-view ECO, BASIC and ADVANCED

