
THM PV EL 90 SI 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

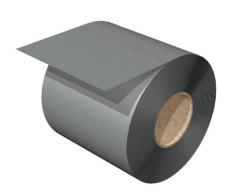

紫外線は、屋外使用において高い応力と老化を引き起こします。

当社の新型 THM PV ラベルはこれらの影響に耐え、屋外 使用にとても良く耐えることができます。

小型設計のパッケージは、当社の TABPACK-PV が挙げられます。これらは印刷警告ラベルで、専門的な太陽光発電所での基本設備の一部となるものです。

一目でわかるメリット:

- ISO DIN EN ISO 4892-2: 2013 table 3 に準拠、手順 A サイクル 1、5000 時間で抵抗テスト済の耐候性
- M-Print® PRO での個別ラベリング
- THM MultiMark による、簡単な高速印刷

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 90 x , 銀色
注文番号	<u>2969080000</u>
種別	THM PV EL 90 SI 30M
GTIN (EAN)	4099986783744
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

THM PV EL 90 SI 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
7 PC				
ROHS	適合			
110113	煺ㅁ			
寸法と重量				
深さ	0.1 mm	奥行き(インチ)	0.0039 inch	
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch	
長さ	30000 mm	長さ (インチ)	1181.1 inch	
正味重量	100 g			
環境製品コンプライアンス	ζ			
RoHS 対応状況				
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ				
	'		·	
接着剤	ポリアクリレート接着剤	バージョン	自己接着型	
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大 動作温度範囲、最大	-50 °C	
動作温度範囲、最小	110 °C		銀色	
ハロゲン	はい	- 長さ	30000 mm	
基本材質	ビニールフィルム	印刷文字	非搭載	
UL 969 j 準拠の認可	はい			
導体およびケーブルマーカ	j —			
ハロゲン	はい			
装置マーカー	,		,	
ハロゲン	はい			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

27-28-11-04



図面

THM PV EL 90 SI 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM PV EL 90 SI 30M




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン

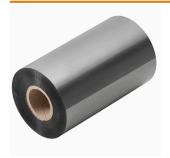

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 **RIBBON MM 110/360 SW** 注文番号 2005070000

4050118390049

数量

GTIN (EAN)

バージョン Ink ribbon

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 **MULTIMARK ROLLER 115** 注文番号

1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST バージョン

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

作成日 07.11.2025 05:35:11 MEZ

4 カタログステータス / 図面