
WAD-FO 5 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

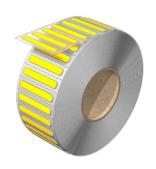



MultiMark

MultiMark を使用すると、あらゆる種類のマーキングを可能にする高速で信頼性の高いマーキングシステムを自由に使用できます。コネクタ、導体、ケーブル、または装置 - MultiMark の製品シリーズは、優れた構造の実用的なマーカーの製品範囲を提供し、高度な M-Print® PRO 構成ソフトウェアと組み合わせて、あらゆる使用状況で使うことができます。

MultiMark で得られるメリット

- ・強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

バージョン	端子マーカー, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, 黄色
注文番号	2969390000
種別	WAD-FO 5 MM GE
GTIN (EAN)	4099986783973
数量	250 items

カタログステータス / 図面 1

WAD-FO 5 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

中立

250

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合	適合				
寸法と重量						
J/4/ = = =						
深さ	0.55 mm	奥行き(インチ)	0.0217 inch			
高さ 幅	5 mm	- 高さ(インチ)	0.1968 inch			
·福	33.3 mm	幅(インチ)	1.311 inch			
正味重量	0.13 g					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)					
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
一般データ						
接着剤	アクリル系粘着剤付きPE フォーム	バージョン	自己接着型			
幅 幅	33.3 mm	UL 94 可燃性等級	V-0			
動作温度範囲、最大	-30 °C	動作温度範囲、最小	80 °C			

/\	半二
$\boldsymbol{\pi}$	歪目
//	八大

色 用途/製造元

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ロールあたりの数

印刷文字

Weidmueller

黄色

2 カタログステータス / 図面



図面

WAD-FO 5 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



WAD-FO 5 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 注文番号 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

数量

RIBBON MM 76/360 SW バージョン Ink ribbon

作成日 01.12.2025 12:22:58 MEZ

4 カタログステータス / 図面