UV66-ADV-21-CAP-W-V2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの u-view Advanced タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。このシリーズはスワイプジェスチャーやグロープ操作に対応した高解像度の静電容量式の7インチから21.5 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用したLinux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級のIP66 ハウジングを採用しています。

一般注文データ

注文番号	2987520000
種別	<u>UV66-ADV-21-CAP-W-V2</u>
GTIN (EAN)	4099986854758
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	一刀
圧	F 365.
12.	HU

MAM	ID承認件数
MAIM	ID承認作数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (cUlus)	F230683

寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き(インチ)	2.0472 inch
高さ	349.8 mm	高さ (インチ)	13.7716 inch
幅	558.4 mm	幅(インチ)	21.9842 inch
正味重量	6950 g		

温度

保管温度	-30 °C +70 °C	動作温度	-20 °C 60 °C
	95% 相対空気湿度、40°C		
	で結露なき事		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
	6c, 7a, 7cl
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

システムデータ

メモリ (RAM)	4 GB	オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.0.
背後のインタフェース	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	プロセッサ	NXP® ARM® Cortex™- A53 i.MX 8M Mini
メモリ(フラッシュ)	16 GB		

一般データ

保護度合い	組み込み: IP66, エンクロージャ: IP20	
オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.0.	
電圧供給範囲	電圧種別	DC
	電圧、最小	19.2 V
	電圧、最大	28.8 V
電圧供給	24 V DC	

備品

サイズ	21.5"	分解能	1920 x 1080
表示可能な色の数	16700000		250 cd/m ²
タッチスクリーン	投影型静電容量 (P-CAP)		ガラス
材質フレーム	アルミニウム被覆		

カタログステータス / 図面 2



UV66-ADV-21-CAP-W-V2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

EC001412	ETIM 7.0	EC001412
EC001412	ETIM 9.0	EC001412
EC001412	ECLASS 9.0	27-33-02-01
27-33-02-01	ECLASS 10.0	27-33-02-01
27-33-02-01	ECLASS 12.0	27-33-02-01
27-33-02-01	ECLASS 14.0	27-33-02-01
27-33-02-01		
	EC001412 EC001412 27-33-02-01 27-33-02-01 27-33-02-01	EC001412 ETIM 9.0 EC001412 ECLASS 9.0 27-33-02-01 ECLASS 10.0 27-33-02-01 ECLASS 12.0 27-33-02-01 ECLASS 14.0

UV66-ADV-21-CAP-W-V2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



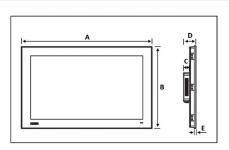

	LCD	Α	В	С	D	Е
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7

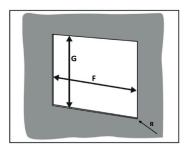

	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4		5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
LIVER ADVIATION NAVA	1 E C"	4110	264.2	_

nd ADVANCED

