

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの u-view Advanced タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。このシリーズはスワイプジェスチャーやグローブ操作に対応した高解像度の静電容量式の 7 インチから 21.5 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

一般注文データ

注文番号	2987520000
種別	UV66-ADV-21-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099986854758
数量	1 items

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E230683

寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き (インチ)	2.0472 inch
高さ	349.8 mm	高さ (インチ)	13.7716 inch
幅	558.4 mm	幅 (インチ)	21.9842 inch
正味重量	6950 g		

温度

保管温度	-30 °C ... +70 °C	動作温度	-20 °C ... 60 °C
湿度	95% 相対空気湿度、40°C で結露なき事		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

システムデータ

メモリ (RAM)	4 GB	オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.0.
メモリ	16 MB	背後のインターフェース	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
プロセッサ	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini	メモリ (フラッシュ)	16 GB

一般データ

保護度合い	組み込み : IP66, エンクロージャ : IP20		
オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.0.		
電圧供給範囲	電圧種別	DC	
	電圧、最小	19.2 V	
	電圧、最大	28.8 V	
電圧供給	24 V DC		
消費電力	電力消費、公称	26.6 W	
	消費電力、最大	28.8 W	

備品

サイズ	21.5"	分解能	1920 x 1080
表示可能な色の数	16700000	輝度	250 cd/m²
タッチスクリーン	投影型静電容量 (P-CAP)	材料表示	ガラス
材質フレーム	アルミニウム被覆		

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


図面

Maße (mm) / Dimensions (mm)

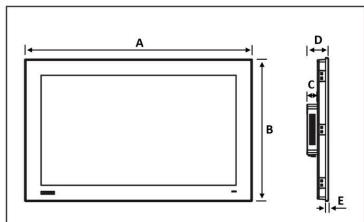

	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10,1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15,6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21,5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out

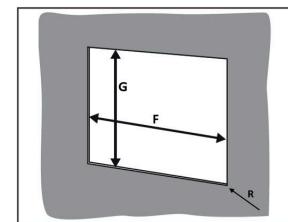

	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10,1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15,6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21,5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

