

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | データの最小化 - USBジャック, プリント基板用 プラグインコネクタ, USB 3.1, タイプ C, 10 Gbit/s, SMDはんだ接続, 90°, プラギング回数: ≥ 10000, 極数: 24, LCP, ニッケル下地金メッキ, リール |
| 注文番号 | 2987560000 |
| 種別 | USB3.1C S1H DN1 RL |
| GTIN (EAN) | 4099986855052 |
| 数量 | 1050 items |
| パッケージ | リール |

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 7.9 mm | 奥行き (インチ) | 0.311 inch |
| 高さ | 3.21 mm | 高さ (インチ) | 0.1264 inch |
| 幅 | 8.94 mm | 幅 (インチ) | 0.352 inch |
| 正味重量 | 0.97 g | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|--------------------|
| 極数 | 24 | LED | いいえ |
| ソルダーピン長 (l) | 1.15 mm | PCB の取り付け | SMDはんだ接続 |
| ピッチ (インチ) (P) | 0.020 " | シールド材質 | 真鍮 |
| シールド | はい | 側面終端、特性 | はんだフランジ |
| 転送速度 | 10 Gbit/s | 極当たりソルダーピン数 | 1 |
| 接続方式 | はんだ接続 | 製品ファミリー | データの最小化 - USB ジャック |
| ピッチ (mm) (P) | 0.50 mm | 保護度合い | IP20 |
| プラグイン回数 | ≥ 10000 | 外向きエルボ | 90° |
| シールド面 | ニッケルメッキ | シールドタブ | なし |
| 性能カテゴリ | 10 Gbit/s | はんだ付け工程 | リフローハンダ付け, 手動はんだ付け |

電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点 100 V AC 絶縁抵抗 ≥ 100 MΩ
公称電圧 5 V

材料データ

| | | | |
|----------------------|------------|-------------|----------|
| 絶縁材 | LCP | 色 | 黒色 |
| カラーチャート (類似) | RAL 9011 | 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| Moisture Level (MSL) | 1 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 接点ベース素材 | 銅合金 | 接点材質 | 銅合金 |
| 接触表面 | ニッケル下地金メッキ | 動作温度、最小 | -40 °C |
| 動作温度、最大 | 80 °C | | |

梱包

パッケージ リール VPE 長 331.00 mm
VPE幅 328.00 mm VPEの高さ 62.00 mm

重要なメモ

注意事項

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類




| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

図面

www.weidmueller.com

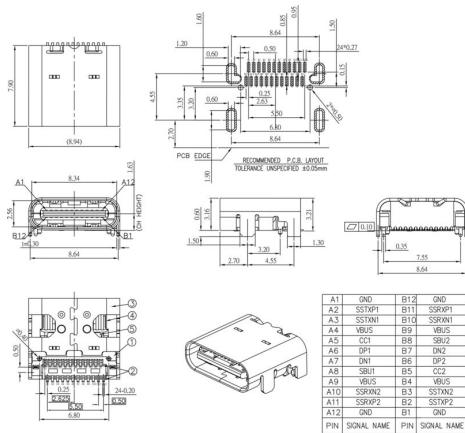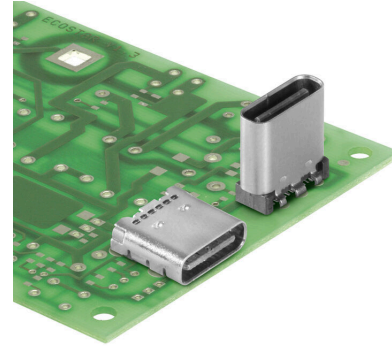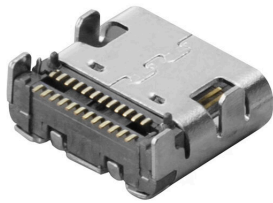

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

図面

www.weidmueller.com

