

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

EXI エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® EXI エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の EXI グランドが必要です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, サイドロックランプは交換不可, 下側のサイドロックランプ, 標準
注文番号	3001320000
種別	HDC 16B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902404
数量	1 items

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	113 mm	奥行き (インチ)	4.4488 inch
高さ	29.3 mm	高さ (インチ)	1.1535 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	103 mm
正味重量	159 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

バージョン

ケーブルグランド数	0	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	側方ケーブル取り入れ口数	0
接続方式	PUSH IN	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	サイドロッククランプは交換不可, 下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	6	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 7035
BG	6	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態	防爆タイプ	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

寸法

穴ピッチ長 A2	103 mm	ケーブル導入口	いいえ
幅の基準 C1	47 mm	ハウジングの全長	93.3 mm
ハウジング B の高さ	29.3 mm	基準 B1 の高さ	5.3 mm

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロロプレキシール、-40 °C ~ +70 °C




Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722270000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821505	
数量	50 ST	
種別	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722280000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821512	
数量	25 ST	

サイズ 6

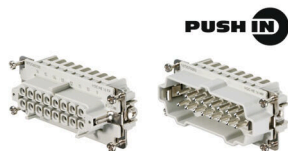

EXI 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。

ここに示す Rockstar® EXI インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。それらは品目名称によって識別されます。

一般注文データ

種別	HDC HE 16 FP EXI	バージョン
注文番号	3001240000	, メス型, 500 V, 5 A, 極数: 16, PUSH IN, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099986902343	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 16 MP EXI	バージョン
注文番号	3001250000	, オス型, 500 V, 5 A, 極数: 16, PUSH IN, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099986902350	
数量	1 ST	