

HDC 10B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EXI エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® EXI エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の EXI グランドが必要です。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 注文番号 | 3001390000 |
| 種別 | HDC 10B TOBU 1M25G EXI |
| GTIN (EAN) | 4099986902459 |
| 数量 | 1 items |

HDC 10B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 73 mm | 奥行き (インチ) | 2.874 inch |
| 高さ | 52 mm | 高さ (インチ) | 2.0472 inch |
| 幅 | 58.5 mm | 幅 (インチ) | 2.3031 inch |
| 正味重量 | 140 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| ケーブルグランド数 | 0 | ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 | カバー | カバーなし |
| 締付けトルク | 1.2 Nm | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0 | ハウジング設計 | 側面ケーブル導入口, プラグハウジング |
| ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ | 設計 | 標準 |
| 設置サイズ | 4 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | プラグ | クランプのバージョン | サイドロッククランプ |
| シーリング | NBR | 内付スレッド | M 25 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| Moduplug®に最適 | いいえ | | |

一般データ

表面仕上 粉体塗装 保護度合い IP65, 勘合状態
防爆タイプ II 2G Ex ib IIC T6 Gb

寸法

ケーブル導入口 スレッド付き 幅ハウジングC 43 mm
ハウジングの全長 73 mm ハウジングBの高さ 52 mm

分類

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

HDC 10B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロロプレキシール、-40 °C ~ +70 °C




Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 | バージョン |
| 注文番号 | 2722270000 | VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6 |
| GTIN (EAN) | 4050118821505 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 | バージョン |
| 注文番号 | 2722280000 | VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6 |
| GTIN (EAN) | 4050118821512 | |
| 数量 | 25 ST | |

サイズ 4

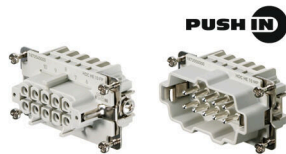

EXI 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。

ここに示す Rockstar® EXI インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。それらは品目名称によって識別されます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC HE 10 FP EXI | バージョン |
| 注文番号 | 3001220000 | , メス型, 500 V, 5 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4 |
| GTIN (EAN) | 4099986902329 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC HE 10 MP EXI | バージョン |
| 注文番号 | 3001230000 | , オス型, 500 V, 5 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4 |
| GTIN (EAN) | 4099986902336 | |
| 数量 | 1 ST | |