

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ex i エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® Ex i エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の Ex i グランドが必要です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	3001460000
種別	HDC 24B TSBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902480
数量	1 items

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	93.3 mm	奥行き (インチ)	3.6732 inch
高さ	63 mm	高さ (インチ)	2.4803 inch
幅	59 mm	幅 (インチ)	2.3228 inch
正味重量	275 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	1.2 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
外付スレッド	M 25	内付スレッド	M 25
色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	いいえ		

一般データ

表面仕上 粉体塗装 保護度合い IP65, 勘合状態
防爆タイプ II 2G Ex ib IIC T6 Gb

寸法

ケーブル導入口 スレッド付き 幅ハウジングC 43 mm
ハウジングの全長 120 mm ハウジングBの高さ 62.58 mm

分類

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロロプレキシール、-40 °C ~ +70 °C




Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722270000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821505	
数量	50 ST	
種別	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722280000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821512	
数量	25 ST	

サイズ 8

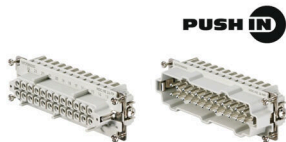

Ex i 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。

ここに示す Rockstar® Ex i インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。それらは品目名称によって識別されます。

一般注文データ

種別	HDC HE 24 FP EXI	バージョン
注文番号	3001270000	HDC挿入, メス型, 500 V, 5 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099986902367	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP EXI	バージョン
注文番号	3001280000	HDC挿入, オス型, 500 V, 5 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099986902374	
数量	1 ST	