

## HDC 24B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



EXI エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® EXI エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の EXI グランドが必要です。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<a href="#">3001520000</a>
種別	HDC 24B TOBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902497
数量	1 items

## HDC 24B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	93.3 mm	奥行き (インチ)	3.6732 inch
高さ	63 mm	高さ (インチ)	2.4803 inch
幅	59 mm	幅 (インチ)	2.3228 inch
正味重量	276 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	1.2 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 25
色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	いいえ		

## 一般データ

表面仕上 粉体塗装 保護度合い IP65, 勘合状態  
防爆タイプ II 2G Ex ib IIC T6 Gb

## 寸法

ケーブル導入口 スレッド付き 幅ハウジングC 43 mm  
ハウジングの全長 120 mm ハウジングBの高さ 62.58 mm

## 分類

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437  
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02  
ECLASS 15.0 27-44-02-02

## HDC 24B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クロロプレキシール、-40 °C ~ +70 °C




Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。  
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

## 一般注文データ

種別	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	バージョン
注文番号	<a href="#">2722270000</a>	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821505	
数量	50 ST	
種別	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	バージョン
注文番号	<a href="#">2722280000</a>	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821512	
数量	25 ST	

## サイズ 8

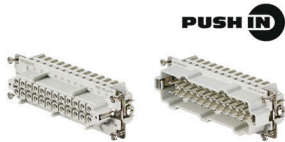

EXI 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。

ここに示す Rockstar® EXI インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。それらは品目名称によって識別されます。

## 一般注文データ

種別	HDC HE 24 FP EXI	バージョン
注文番号	<a href="#">3001270000</a>	, メス型, 500 V, 5 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099986902367	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP EXI	バージョン
注文番号	<a href="#">3001280000</a>	, オス型, 500 V, 5 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099986902374	
数量	1 ST	