

PILOTKIT U-SENSE VIBRATION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、振動モニターの専門的および産業的設置用に高品質のケーブル、プラグ、取り付け用アダプタおよびマグネットを提供しています。

一般注文データ

注文番号	3008440000
種別	PILOTKIT U-SENSE VIBRATION
GTIN (EAN)	4099986910904
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-07-30T00:00:00+02:00

PILOTKIT U-SENSE VIBRATION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	2980 g
------	--------

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
--------------------------	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, Lead monoxide 1317-36-8
------------	---

分類

ETIM 8.0	EC001099	ETIM 9.0	EC001099
ETIM 10.0	EC001099	ECLASS 14.0	19-17-05-90
ECLASS 15.0	19-17-05-90		

PILOTKIT U-SENSE VIBRATION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

無線センサ



当社の無線センサーは、現場での後付けに最適です。ワイドミュラーのゲートウェイ IoT-GW30 と組み合わせることで、センサによる収集データを一時的に保存し、クラウドまたはローカルシステムに転送できます。

一般注文データ

種別	US67-V1T-BLE	バージョン	
注文番号	2751260000	Smart vibration sensor, Wireless	
GTIN (EAN)	4064675022480		
数量	1 ST		

センサアクセサリ



ワイドミュラーは、振動モニターの専門的および産業的設置用に高品質のケーブル、プラグ、取り付け用アダプタおよびマグネットを提供しています。

一般注文データ

種別	US67-USB-STICK-BLE	バージョン	
注文番号	2874720000	Communication module	
GTIN (EAN)	4064675649526		
数量	1 ST		
種別	US67-PLATE64-STD	バージョン	
注文番号	2811910000	Adapter plate	
GTIN (EAN)	4064675292975		
数量	1 ST		
種別	US67-BAT-COSL	バージョン	
注文番号	2757620000	Battery, Lithium	
GTIN (EAN)	4064675018315		
数量	1 ST		

PILOTKIT U-SENSE VIBRATION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

IoT-Gateways




IoT ゲートウェイの機能

- マシンデータの取得を可能にし、さまざまなプロトコルおよびインターフェースを介したフィールド装置および PLC へのアクセスを有効化します
- お客様独自の IT システムと共通のクラウドシステムへのインターフェース
- オープン IoT 規格 Node-RED によるエッジプリプロセッシングでデータトラフィックを削減
- ワイドミュラー u-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- 小型形状ながら最も一般的な通信インターフェースを統合
- 強力なコミュニティサポートを有するオープンプログラミングプラットフォーム Node-RED

一般注文データ

種別	IOT-GW30-4G-EU	バージョン
注文番号	2682630000	IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118691689	
数量	1 ST	

分散型 IoT ゲートウェイ IP65

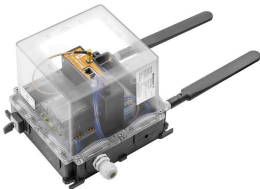

IoT ゲートウェイの機能

- マシンデータの取得を可能にし、さまざまなプロトコルおよびインターフェースを介したフィールド装置および PLC へのアクセスを有効化します
- お客様独自の IT システムと共通のクラウドシステムへのインターフェース
- オープン IoT 規格 Node-RED によるエッジプリプロセッシングでデータトラフィックを削減
- ワイドミュラー u-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- 小型形状ながら最も一般的な通信インターフェースを統合
- 強力なコミュニティサポートを有するオープンプログラミングプラットフォーム Node-RED

一般注文データ

種別	FP IOT MD01 4EU S2 00000	バージョン
注文番号	8000058270	FieldPower® IoT-Box, LAN, Wireless, IP54
GTIN (EAN)	4064675384618	
数量	1 ST	