

HDC MHD 42 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	モジュール, 150 V, 10 A, 極数: 42, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 2
注文番号	3011270000
種別	HDC MHD 42 MC
GTIN (EAN)	4099986916883
数量	1 items

HDC MHD 42 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E310075

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	33.9 mm	幅 (インチ)	1.3346 inch
長さ	29.3 mm	長さ (インチ)	1.1535 inch
正味重量	30.4 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	42	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラギング回数	≥ 500
種別	オス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	150 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	2.5 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	10 A	必要なプラグインスポット	2

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
接続方式	クリンプ接続	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²

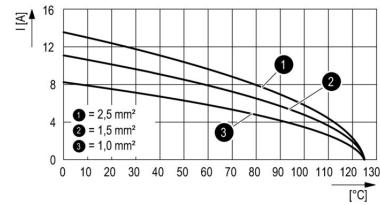
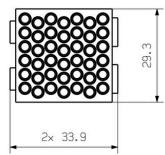
 
分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHD 42 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

HDC MHD 42 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	1651520000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400194	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	1651620000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400293	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AG	バージョン
注文番号	1651530000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400200	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AU	バージョン
注文番号	1651630000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400309	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1601750000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190134280	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651640000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400316	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AG	バージョン
注文番号	1651550000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400224	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AU	バージョン
注文番号	1651650000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400323	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AG	バージョン
注文番号	1651560000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400231	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AU	バージョン
注文番号	1651660000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 导体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400330	
数量	100 ST	

HDC MHD 42 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHD 42 FC	バージョン
注文番号	3011310000	モジュール, 150 V, 10 A, 極数: 42, クリップ接続, メス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4099986916890	ゲインスロット: 2
数量	1 ST	